


Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-V-E1

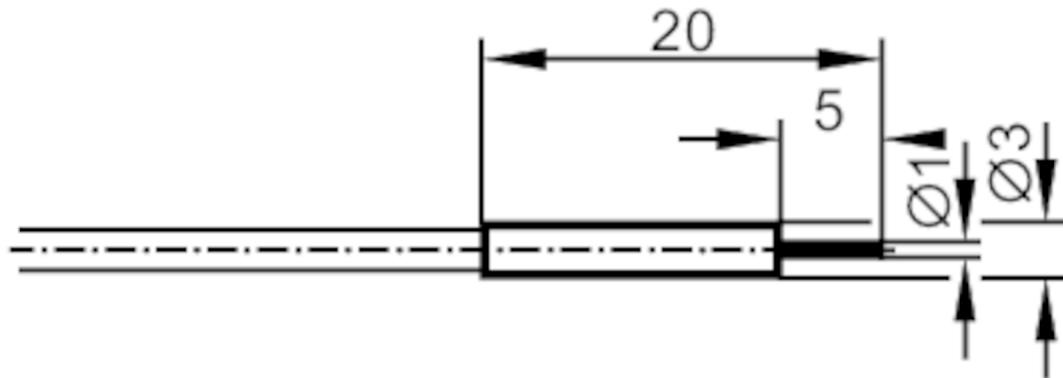

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Applikation	Für den Einsatz in industriellen Anwendungen
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Tastweite Fiberoptik [mm]	40
OKF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	8
OOF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	24
OUF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	8
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	37,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfdurchmesser [mm]	1

E20053



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-V-E1

Tastkopflänge	[mm]	5
Gesamtlänge	[mm]	600
Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Faseranordnung		Ⓜ
Werkstoffe		Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff		PVC
Zubehör		
Lieferumfang		Befestigungsschelle:, E20107
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück