




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-M6

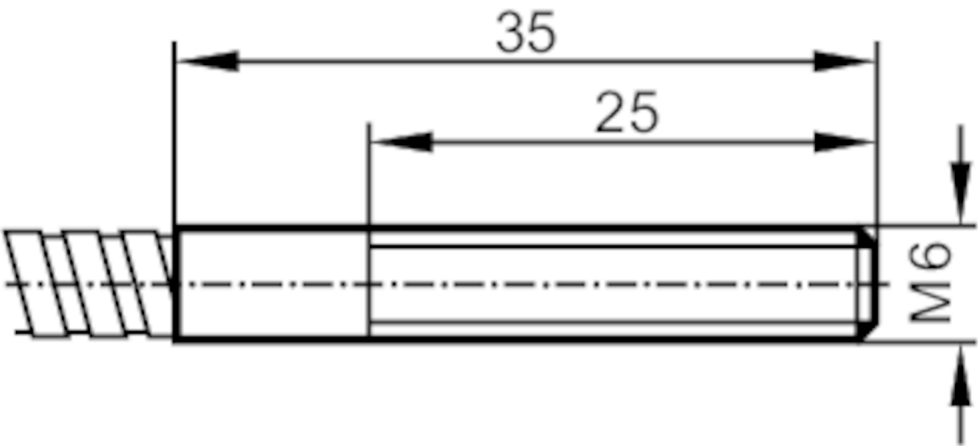

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Applikation	Hohe Temperaturbeständigkeit; Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Faseroptikverstärker Typ	OKF; OUF; OOF; OCF
OCF	
Tastweite Faseroptik [mm]	330
OKF	
Tastweite Faseroptik [mm]	40
OOF	
Tastweite Faseroptik [mm]	200
OUF	
Tastweite Faseroptik [mm]	40
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...290
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	48,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M6

E20055



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-M6

Gesamtlänge	[mm]	600
Minimaler Biegeradius	[mm]	20; (bei fester Verlegung)
Faseranordnung		①
Werkstoffe		Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtletermantel-Werkstoff		Aluminium
Zubehör		
Lieferumfang		Sechskantmutter: 2 x M6, Edelstahl
		Zahnscheiben: 2
		Rändelmutter: 1 x M11
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück