




Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-00-P-A-R3

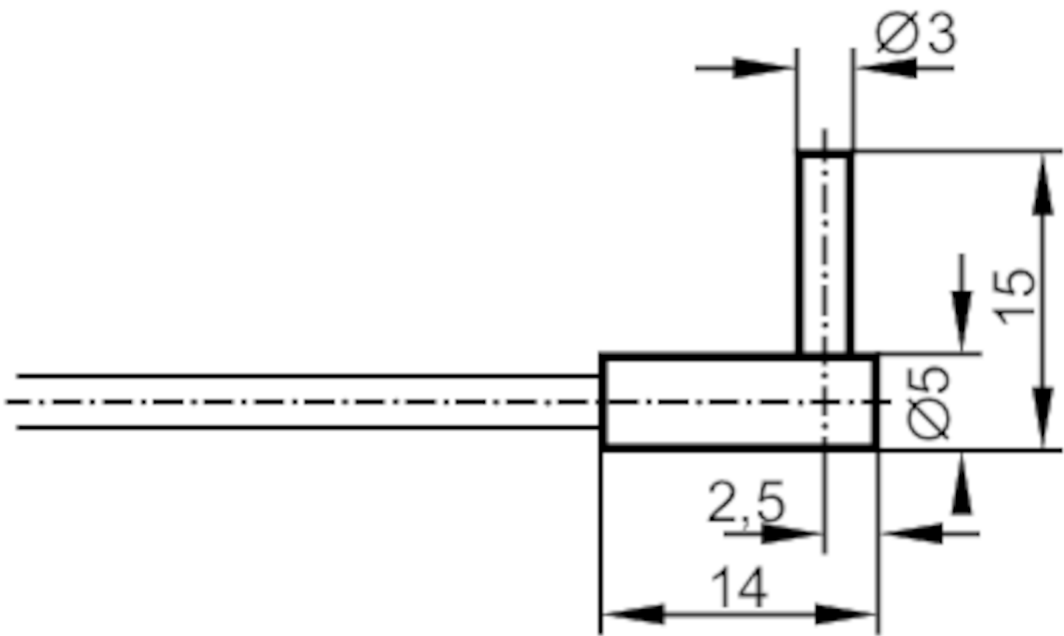

Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschränke
Applikation		Kleiner Biegeradius
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OKF; OUF; OOF
OKF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	120
OOF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	400
OUF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	120
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	56
Ausführung Tastkopf		abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser	[mm]	3
Tastkopflänge	[mm]	10
Gesamtlänge	[mm]	600

**Lichtwellenleiter Einweglichtschränke**

FE-00-P-A-R3

Minimaler Biegeradius	[mm]	10
Faseranordnung		●
Werkstoffe		Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtletermantel-Werkstoff		PVC
Zubehör		
Lieferumfang		E20104
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück