


Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-E3/1M

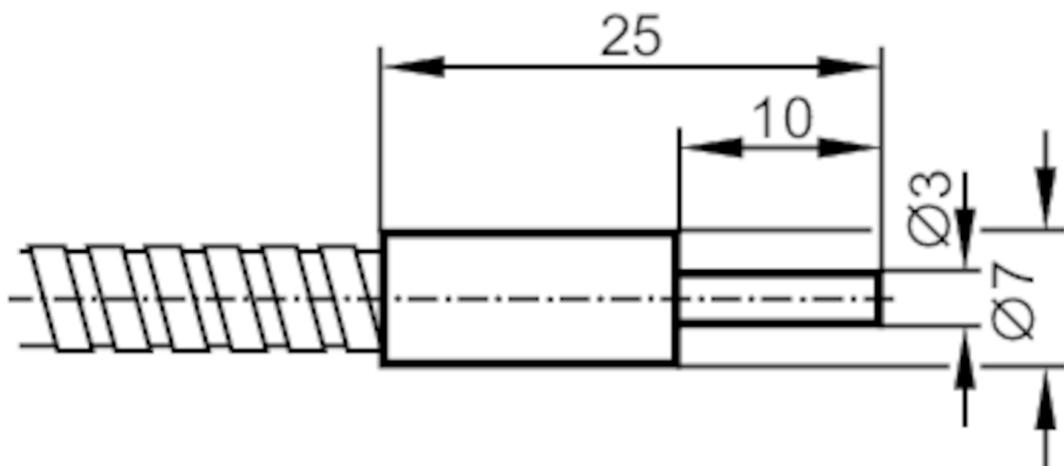

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Applikation	Hohe Temperaturbeständigkeit; Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Faseroptikverstärker Typ	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Tastweite Faseroptik [mm]	320
OKF	
Tastweite Faseroptik [mm]	40
OOF	
Tastweite Faseroptik [mm]	200
OUF	
Tastweite Faseroptik [mm]	40
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...290
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	63
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfdurchmesser [mm]	3

E20080



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-E3/1M

Gesamtlänge	[mm]	1000
Minimaler Biegeradius	[mm]	20; (bei fester Verlegung)
Faseranordnung		⓪
Werkstoffe		Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		Aluminium
Zubehör		
Lieferumfang		E20102
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück