




Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-P-V-E1/1,5M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

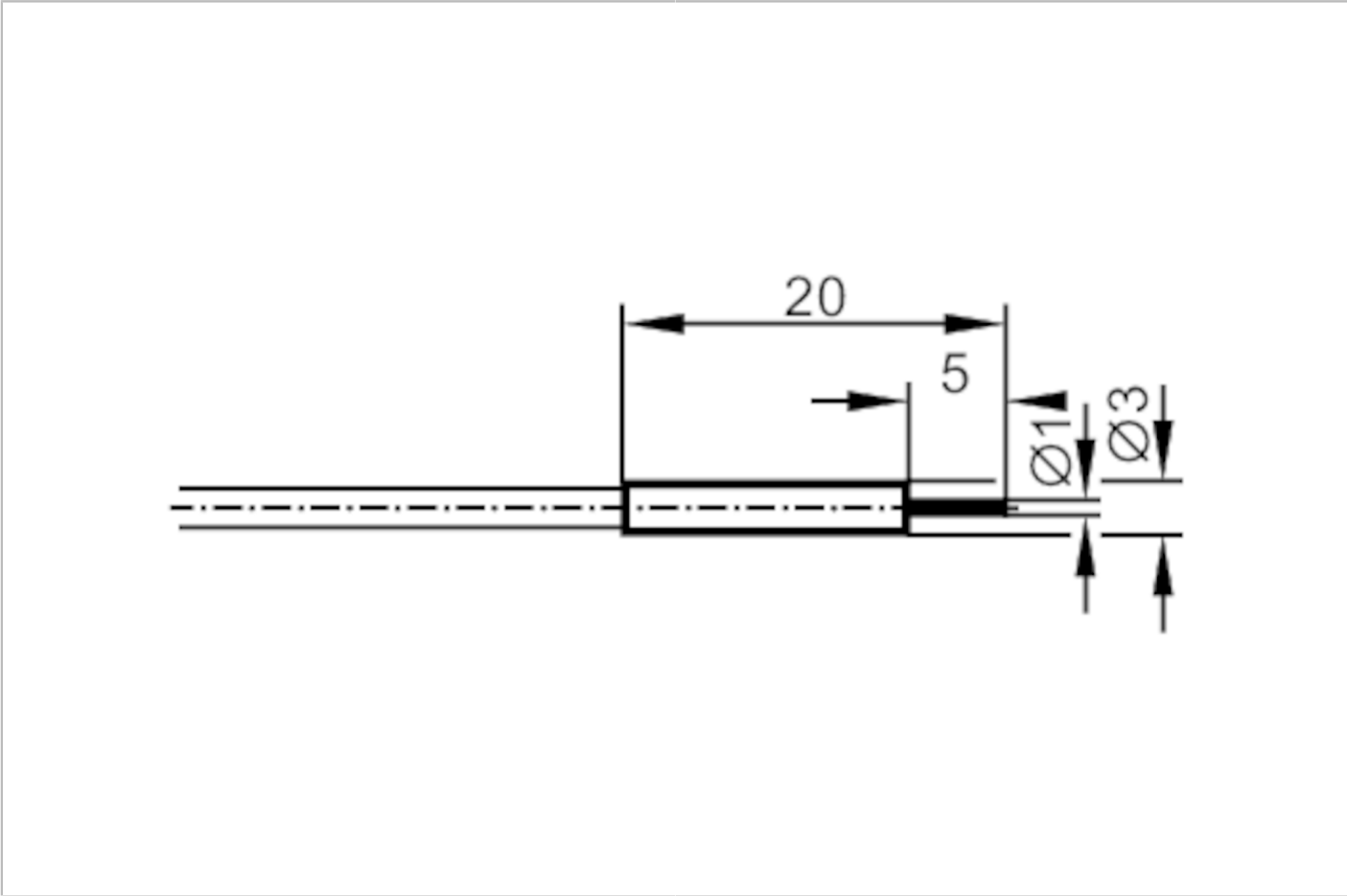

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
Erfassungsbereich	
Reichweite mit Faseroptikverstärker Typ	OKF; OUF
OKF	
Reichweite Faseroptik [mm]	45
OUF	
Reichweite Faseroptik [mm]	45
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
Mechanische Daten	
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfdurchmesser [mm]	1
Tastkopflänge [mm]	5
Gesamtlänge [mm]	1500
Minimaler Biegeradius [mm]	10
Werkstoffe	Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas

E20081



Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-P-V-E1/1,5M

Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück