




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-R4/1M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

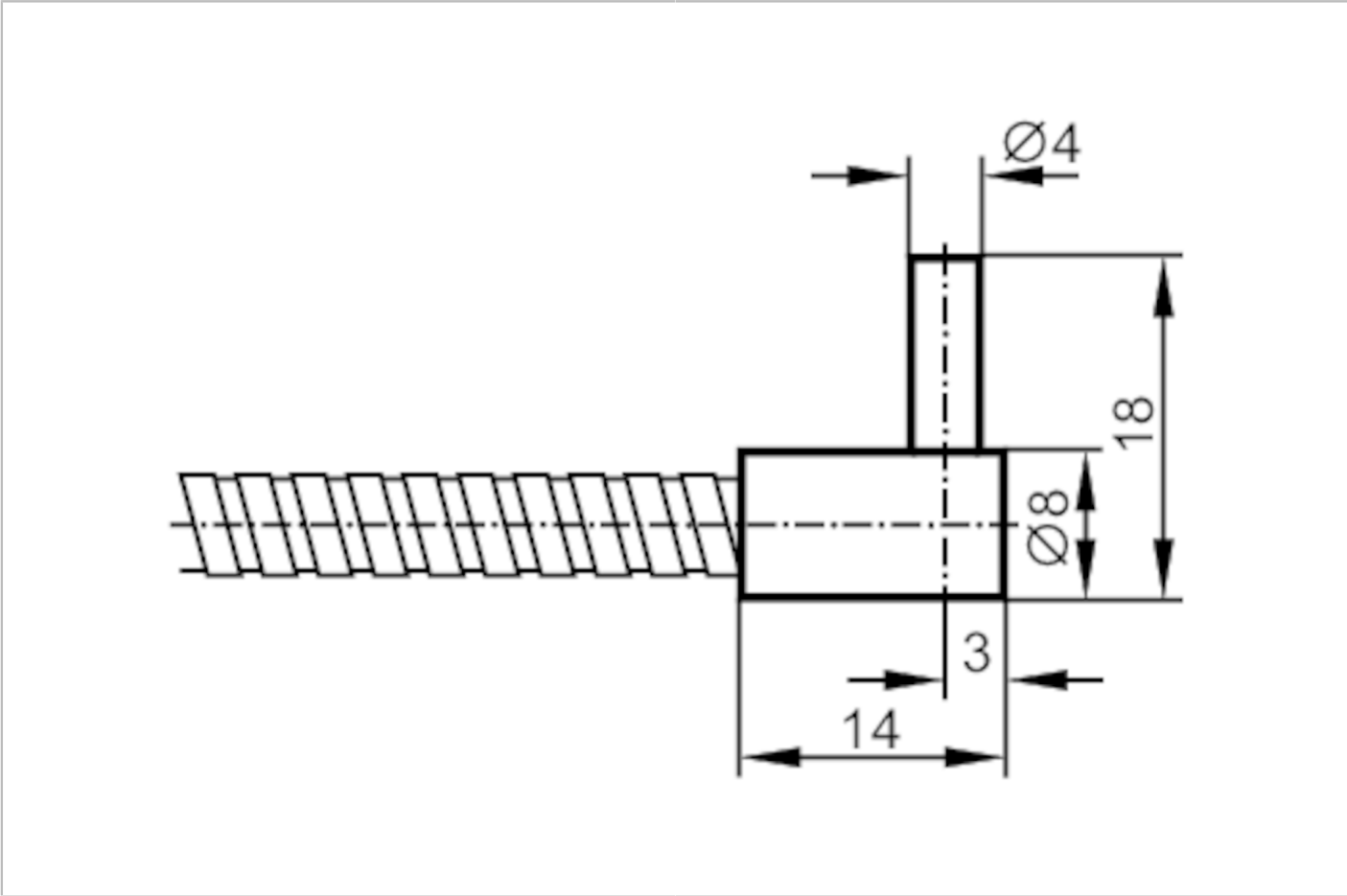

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF
OKF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	40
OUF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	40
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...290
Mechanische Daten	
Ausführung Tastkopf	abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser [mm]	4
Tastkopflänge [mm]	10
Gesamtlänge [mm]	1000
Minimaler Biegeradius [mm]	20
Werkstoffe	Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas

E20084



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-R4/1M

Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück