




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-M6/1,5M

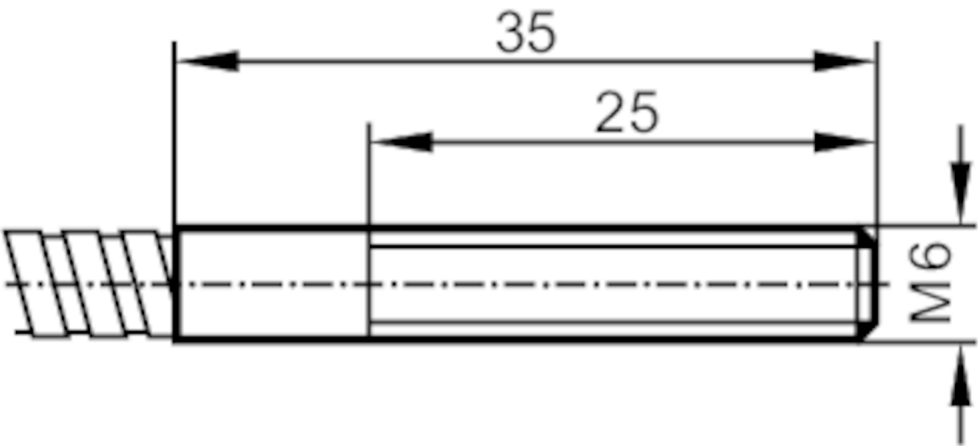

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Applikation	Hohe Temperaturbeständigkeit; Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Faseroptikverstärker Typ	OCF; OKF; OUF
OCF (High Power)	
Tastweite Faseroptik [mm]	270
OKF	
Tastweite Faseroptik [mm]	36
OUF	
Tastweite Faseroptik [mm]	36
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...290
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	72,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M6
Tastkopflänge [mm]	35
Gesamtlänge [mm]	1500



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-M6/1,5M

Minimaler Biegeradius	[mm]	20; (bei fester Verlegung)
Faseranordnung		
Werkstoffe		Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		Aluminium
Zubehör		
Lieferumfang		Sechskantmutter: 2 x M6, Edelstahl
		Zahnscheiben: 2
		Rändelmutter: 1 x M11
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück