



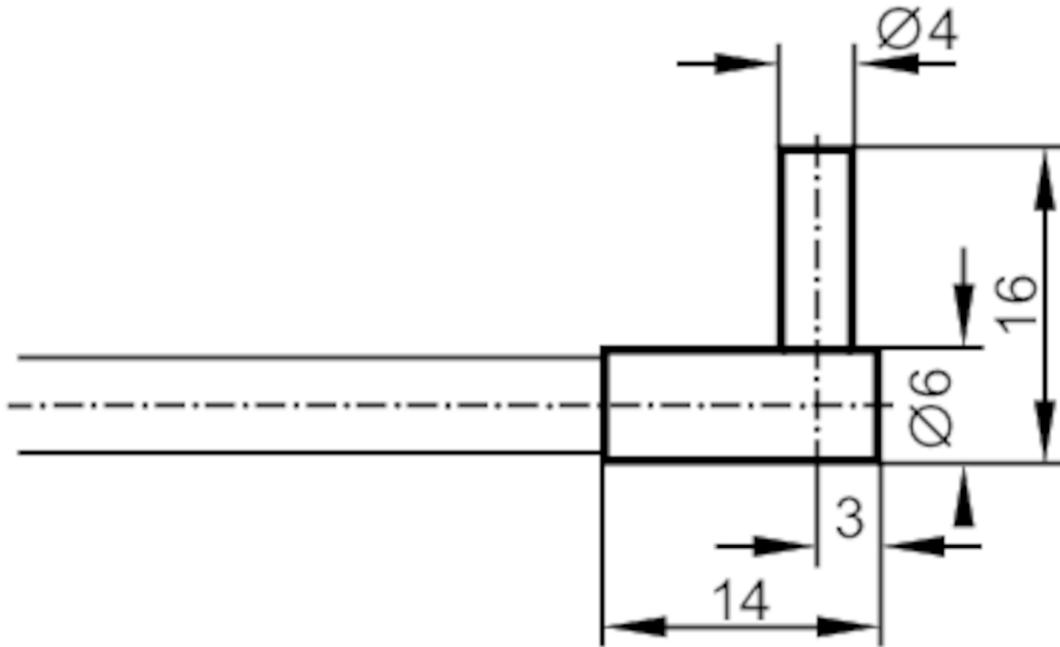
Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-R4/1,2M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20351

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip Reflexlichttaster

ErfassungsbereichTastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ OKF; OUF

OKF

Tastweite Fiberoptik [mm] 40

OUF

Tastweite Fiberoptik [mm] 40

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -20...80

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf abgewinkelt

Tastkopfdurchmesser [mm] 4

Tastkopflänge [mm] 10

Gesamtlänge [mm] 1200

E20093



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-R4/1,2M

Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Werkstoffe		Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		PVC
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück