


Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-M6/0,3M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20055

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

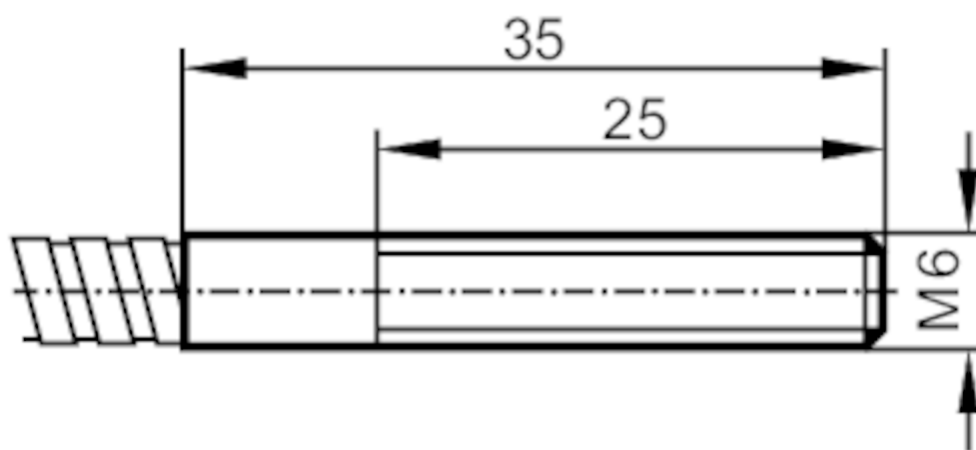

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OKF; OUF

OKF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

40

OUF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

40

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...290

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf

gerade

Tastkopfgewinde

M6

Tastkopflänge

[mm]

35

Gesamtlänge

[mm]

300

E20115



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-M6/0,3M

Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Werkstoffe		Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtletermantel-Werkstoff		Aluminium
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück