

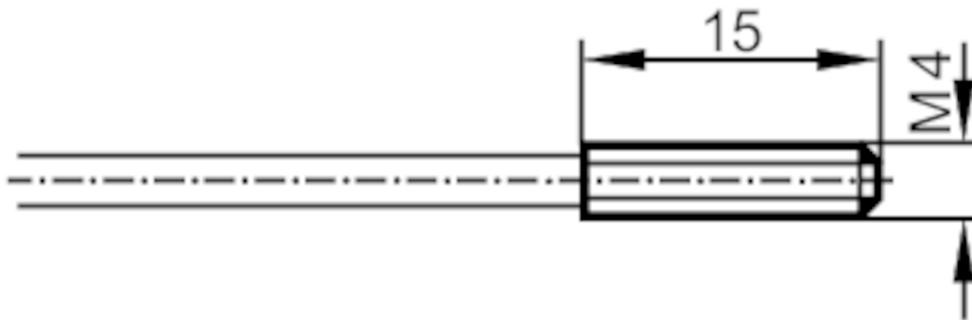
Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-P-V-M4

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20059

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip Einweglichtschranke

Erfassungsbereich

Reichweite mit Faseroptikverstärker Typ OKF; OUF

OKF

Reichweite Faseroptik [mm] 120

OUF

Reichweite Faseroptik [mm] 120

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -20...80

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf gerade

Tastkopfgewinde M4

Tastkopflänge [mm] 15

Gesamtlänge [mm] 600

E20117



Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-00-P-V-M4

Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Werkstoffe		Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff		PVC
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück