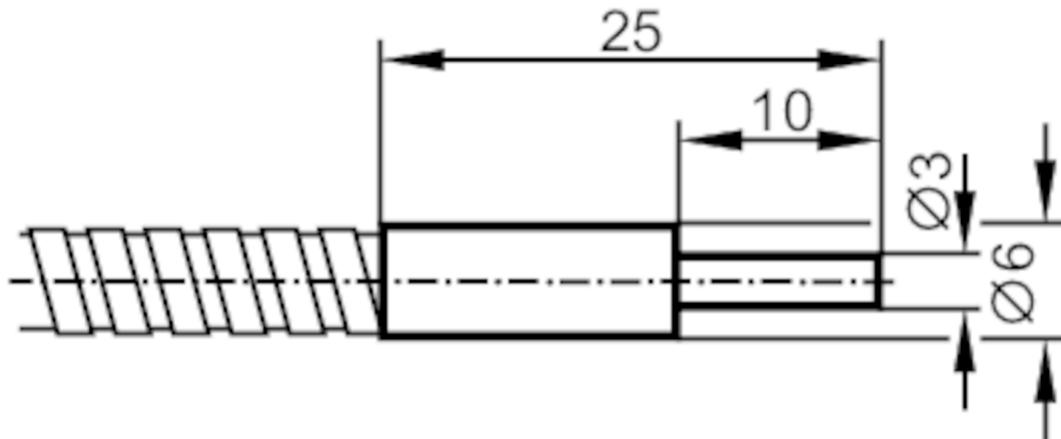


Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-E3/2M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
------------------	-------------------

Erfassungsbereich

Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF
---	----------

OKF

Tastweite Fiberoptik	[mm]	32
----------------------	------	----

OUF

Tastweite Fiberoptik	[mm]	32
----------------------	------	----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...290
---------------------	------	-----------

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf	gerade
---------------------	--------

Tastkopfdurchmesser	[mm]	3
---------------------	------	---

Tastkopflänge	[mm]	10
---------------	------	----

Gesamtlänge	[mm]	2000
-------------	------	------

Minimaler Biegeradius	[mm]	20
-----------------------	------	----

Werkstoffe	Adapter: ABS
------------	--------------

Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
--------------------------	------

E20138



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-E3/2M

Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück