




## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-A-A-R8

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

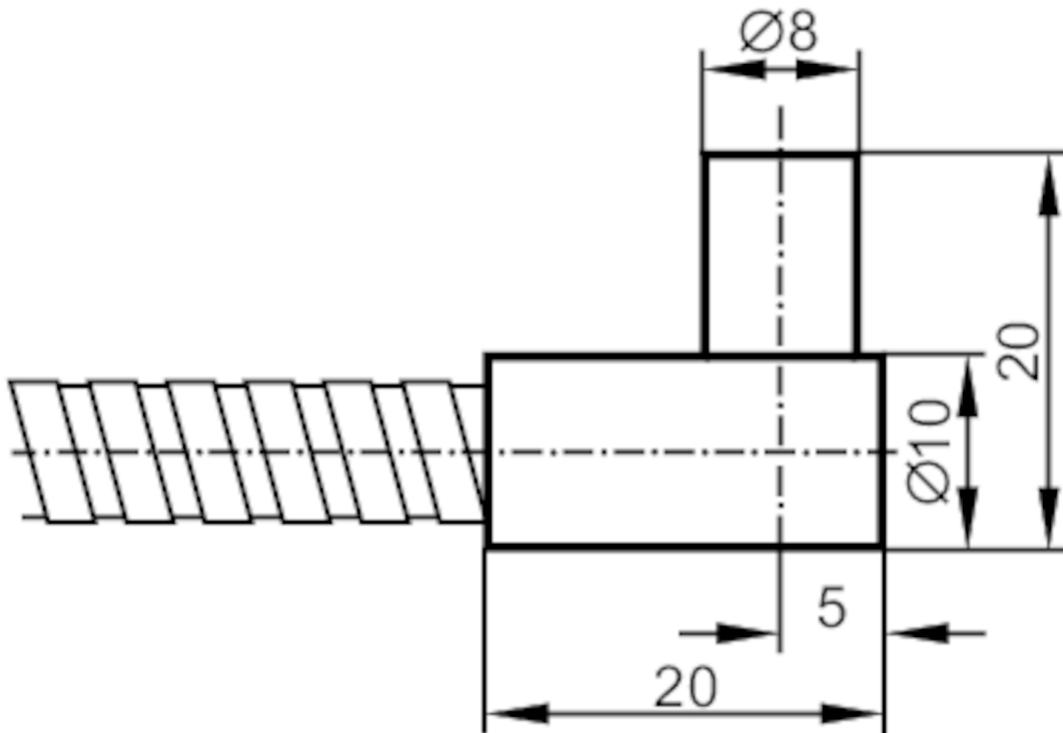

### Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

Applikation

Hohe Temperaturbeständigkeit; Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung

### Erfassungsbereich

Tastweite mit  
Fiberoptikverstärker Typ

OIF

OIF

Tastweite Fiberoptik [mm]

70

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-40...290

### Mechanische Daten

Gewicht [g]

93,8

Ausführung Tastkopf

abgewinkelt

Tastkopfdurchmesser [mm]

8

Gesamtlänge [mm]

600

Minimaler Biegeradius [mm]

30; (bei fester Verlegung)

Faseranordnung



Werkstoffe

Adapter: PA

# E20153



## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-A-A-R8

Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
<b>Zubehör</b>	
Lieferumfang	E20353
<b>Bemerkungen</b>	
Verpackungseinheit	1 Stück