




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-P-A-M8

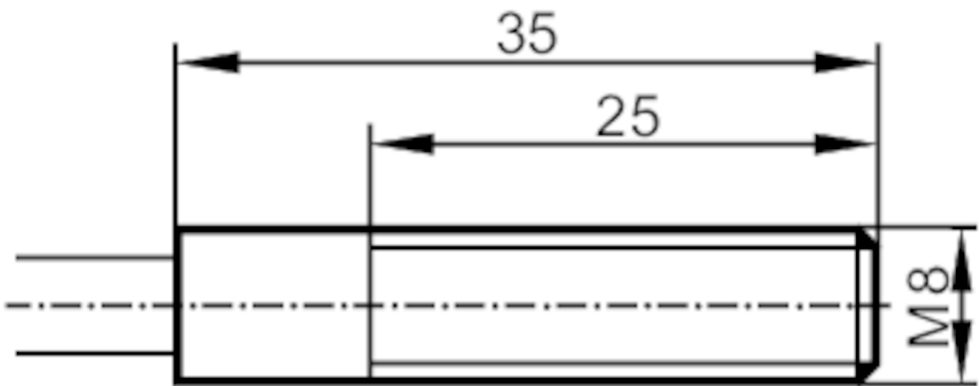

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Applikation	Für den Einsatz in industriellen Anwendungen
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Faseroptikverstärker Typ	OIF
OIF	
Tastweite Faseroptik [mm]	70
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	93
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M8
Gesamtlänge [mm]	600
Minimaler Biegeradius [mm]	30
Faseranordnung	Ⓜ
Werkstoffe	Adapter: PA
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium

E20156



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-P-A-M8

Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmutter: 2 x M8, Edelstahl
	Zahnscheiben: 2
	Rändelmutter: 1 x M30
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück