


## Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-30-A-A-R3

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

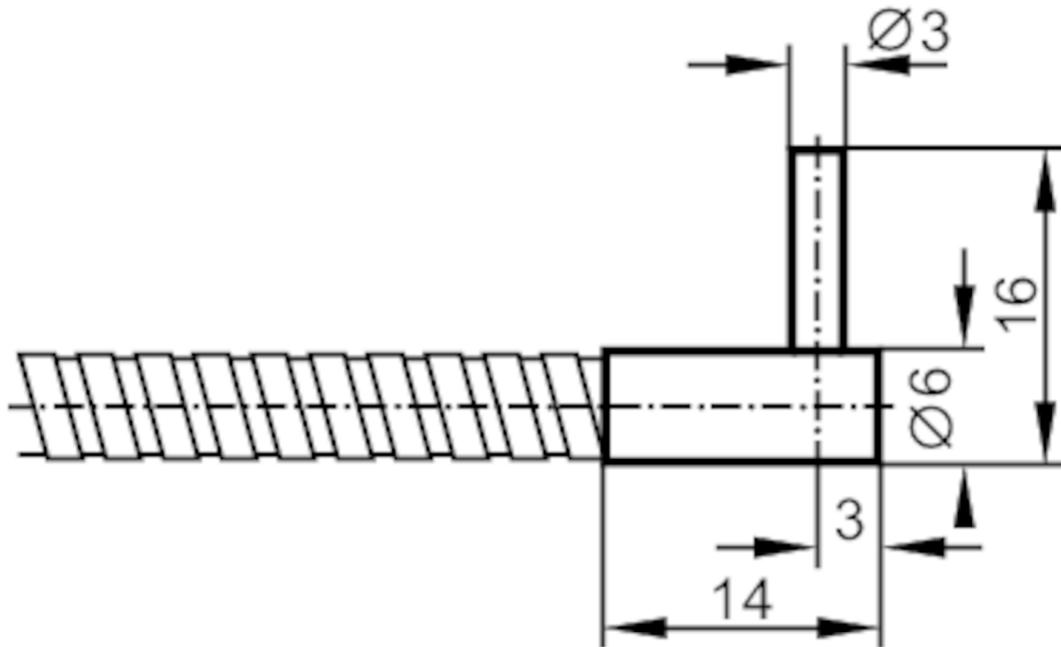

## Einsatzbereich

Funktionsprinzip Einweglichtschranke

## Erfassungsbereich

Reichweite mit  
Fiberoptikverstärker Typ OIF

## OIF

Reichweite Fiberoptik [mm] 100

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...290

## Mechanische Daten

Gewicht [g]	88,4
Ausführung Tastkopf	abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser [mm]	3
Gesamtlänge [mm]	600
Minimaler Biegeradius [mm]	30; (bei fester Verlegung)
Faseranordnung	●
Werkstoffe	Adapter: PA
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium

# E20163



## Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-30-A-A-R3

Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
<b>Zubehör</b>	
Lieferumfang	E20103
<b>Bemerkungen</b>	
Verpackungseinheit	1 Stück