




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-E3/1,2M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20176

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

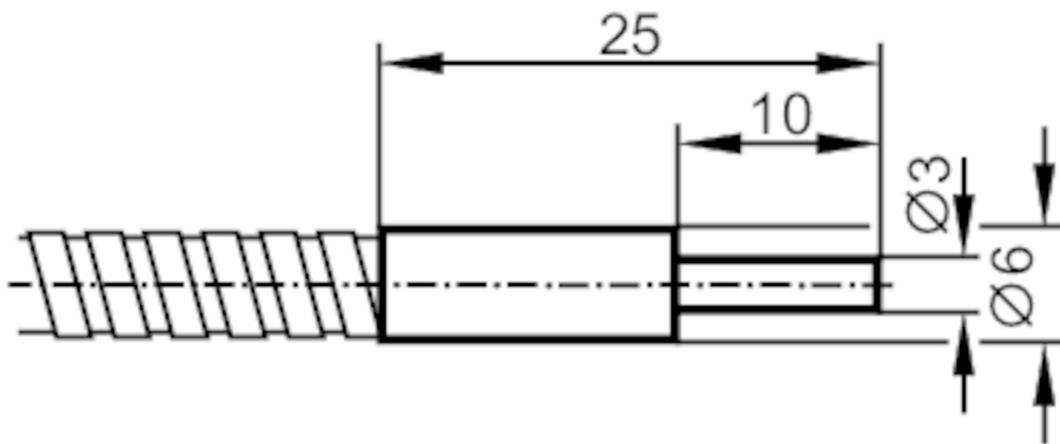

Einsatzbereich

Funktionsprinzip Reflexlichttaster

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ OKF; OUF

OKF

Tastweite Fiberoptik [mm] 38

OUF

Tastweite Fiberoptik [mm] 38

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...290

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf gerade

Tastkopfdurchmesser [mm] 3

Tastkopflänge [mm] 10

Gesamtlänge [mm] 1200

E20169



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-E3/1,2M

Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Werkstoffe		Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		Aluminium
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück