




Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-30-P-A-R3/2M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

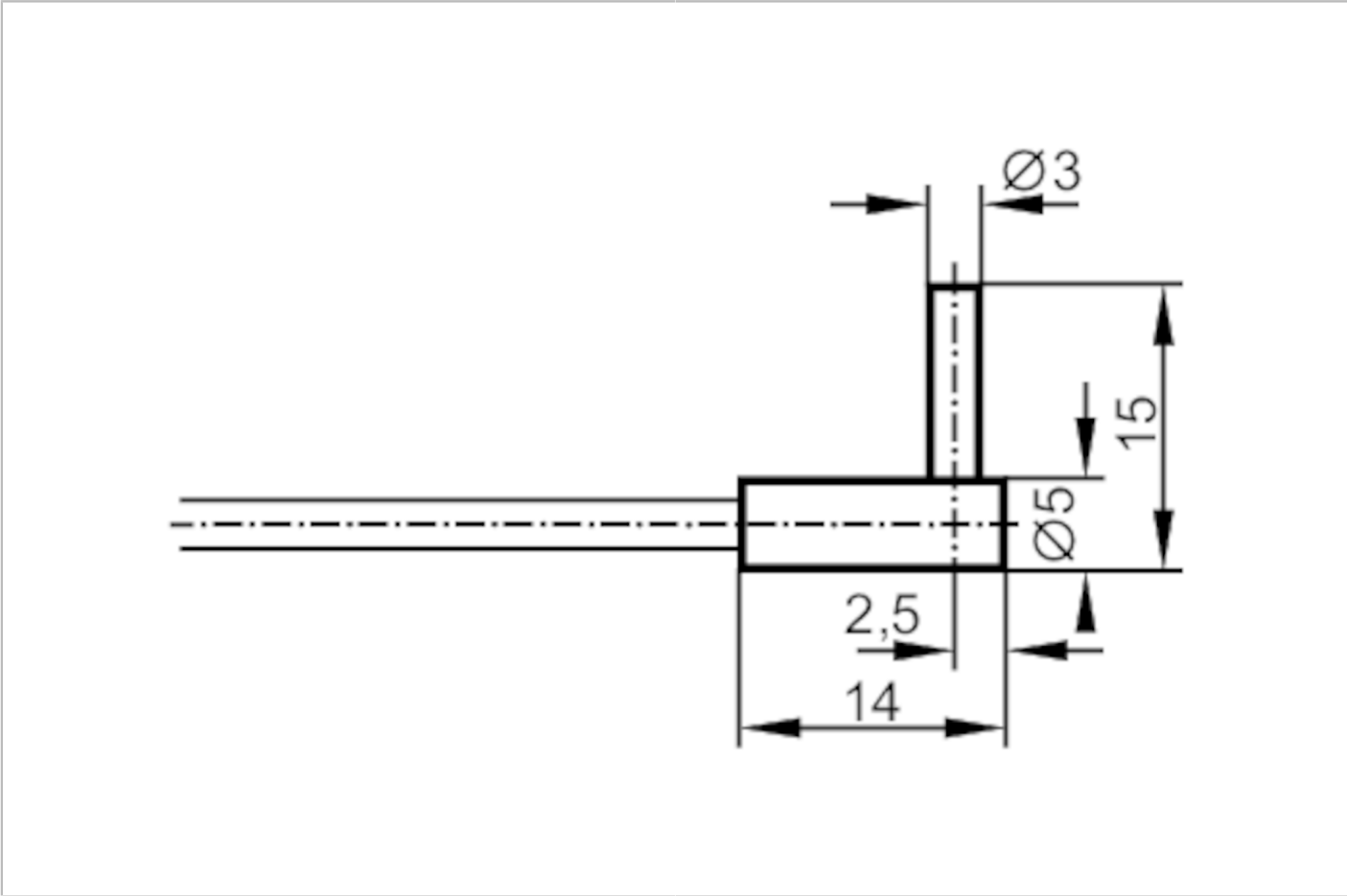

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
Erfassungsbereich	
Reichweite mit Faseroptikverstärker Typ	OIF
OIF	
Reichweite Faseroptik [mm]	80
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
Mechanische Daten	
Ausführung Tastkopf	abgewinkelt
Gesamtlänge [mm]	2000
Minimaler Biegeradius [mm]	30
Werkstoffe	Adapter: PA
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
Zubehör	
Lieferumfang	E20104

E20218



Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-30-P-A-R3/2M

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück