




Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-30-A-A-R3/2m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

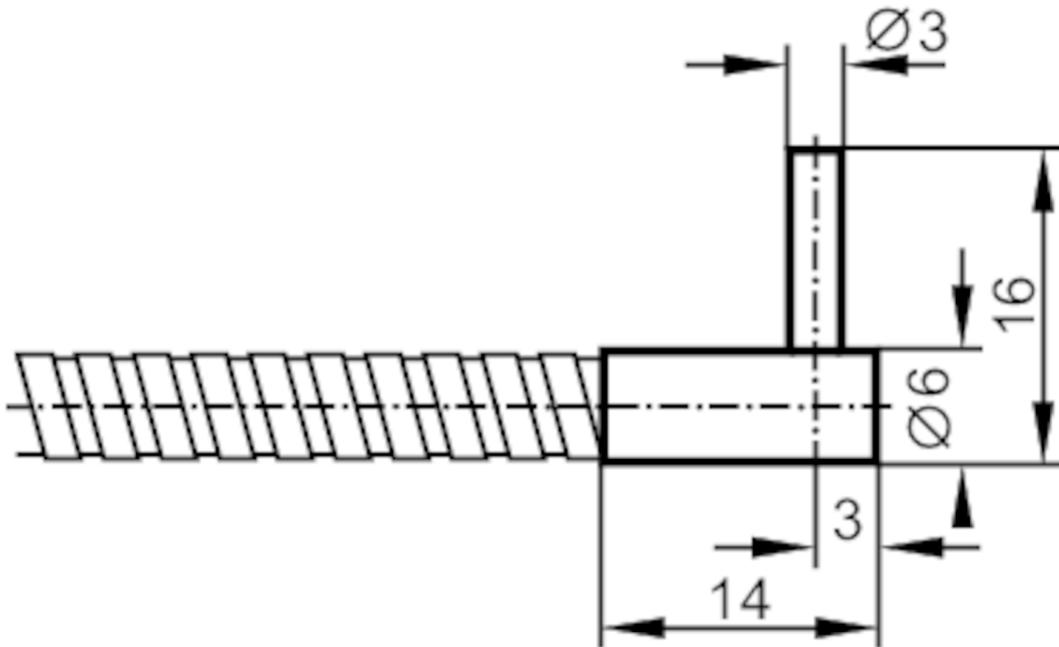

Einsatzbereich

Funktionsprinzip Einweglichtschranke

Erfassungsbereich

Reichweite mit
Faseroptikverstärker Typ OIF

OIF

Reichweite Faseroptik [mm] 80

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...290

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf abgewinkelt

Gesamtlänge [mm] 2000

Minimaler Biegeradius [mm] 30

Werkstoffe Adapter: PA

Lichtleitfaser-Werkstoff Glas

Lichtleiterkopf-Werkstoff Aluminium

Lichtleitermantel-Werkstoff Aluminium

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück