

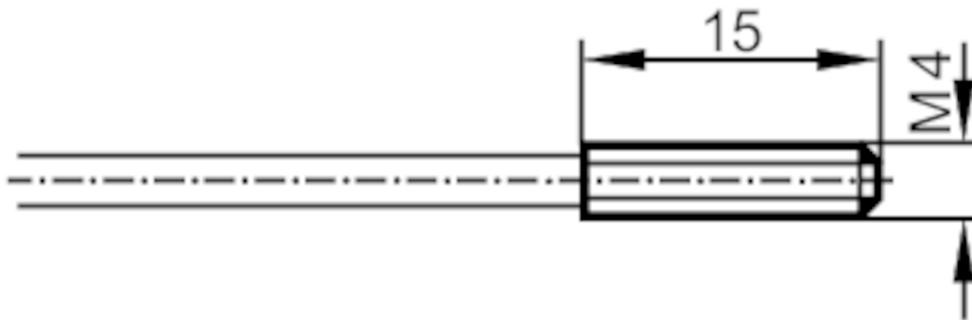
## Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-P-A-M4/0,3M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20059

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip Einweglichtschranke

**Erfassungsbereich**Reichweite mit  
Fiberoptikverstärker Typ OKF; OUF

## OKF

Reichweite Fiberoptik [mm] 120

## OUF

Reichweite Fiberoptik [mm] 120

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur [°C] -20...80

**Mechanische Daten**

Ausführung Tastkopf gerade

Tastkopfgewinde M4

Tastkopflänge [mm] 15

Gesamtlänge [mm] 300

# E20227



## Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-00-P-A-M4/0,3M

Minimaler Biegeradius	[mm]	10
Faseranordnung		●
Werkstoffe		Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		PVC
<b>Bemerkungen</b>		
Verpackungseinheit		1 Stück