




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-M6/1,8m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20124

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

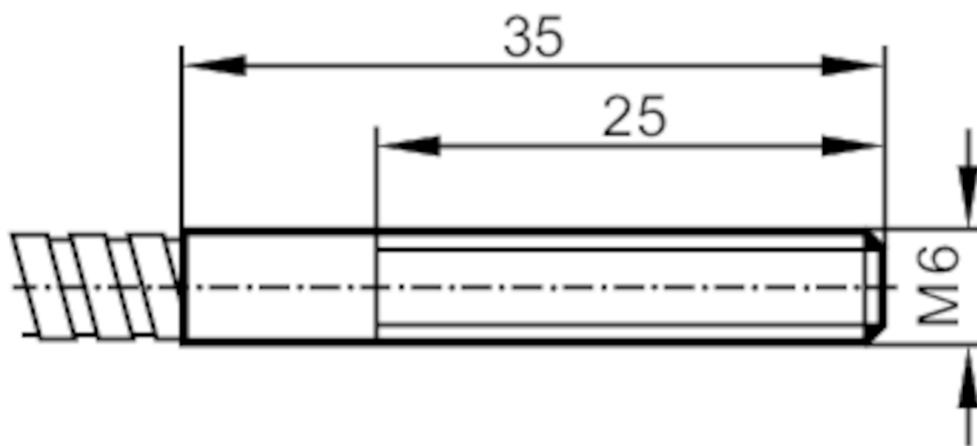

Einsatzbereich

Funktionsprinzip Reflexlichttaster

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ OKF; OUF

OKF

Tastweite Fiberoptik [mm] 35

OUF

Tastweite Fiberoptik [mm] 35

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...290

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf gerade

Tastkopfgewinde M6

Tastkopflänge [mm] 35

Gesamtlänge [mm] 1800

E20243



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-M6/1,8m

Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Werkstoffe		Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		Aluminium
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück