




## Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-30-P-A-E3/2M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

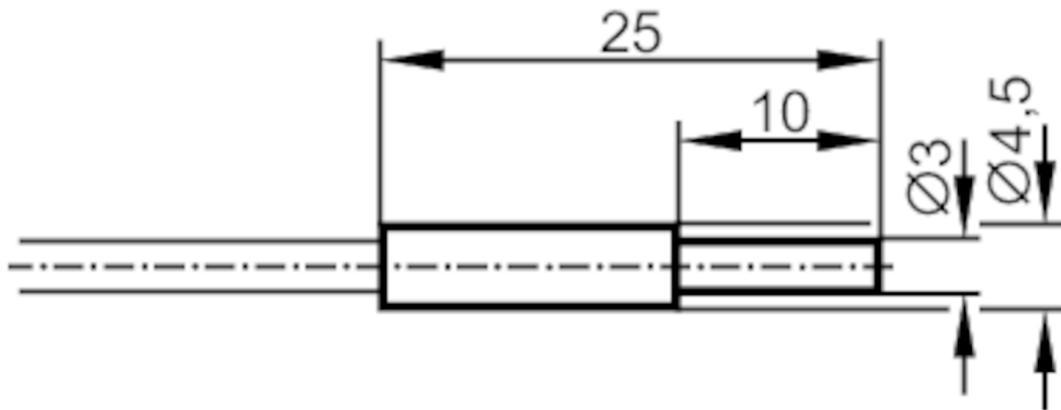

### Einsatzbereich

Funktionsprinzip Einweglichtschanke

### Erfassungsbereich

Reichweite mit  
Fiberoptikverstärker Typ OIF

OIF

Reichweite Fiberoptik [mm] 80

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -20...80

### Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf gerade

Tastkopfdurchmesser [mm] 3

Gesamtlänge [mm] 2000

Minimaler Biegeradius [mm] 30

Faseranordnung ●

Werkstoffe Adapter: PA

Lichtleitfaser-Werkstoff Glas

Lichtleiterkopf-Werkstoff Aluminium

Lichtleitermantel-Werkstoff PVC

# E20261



## Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-30-P-A-E3/2M

Zubehör	
Lieferumfang	E20105
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück