




Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-A-A-E3/2M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

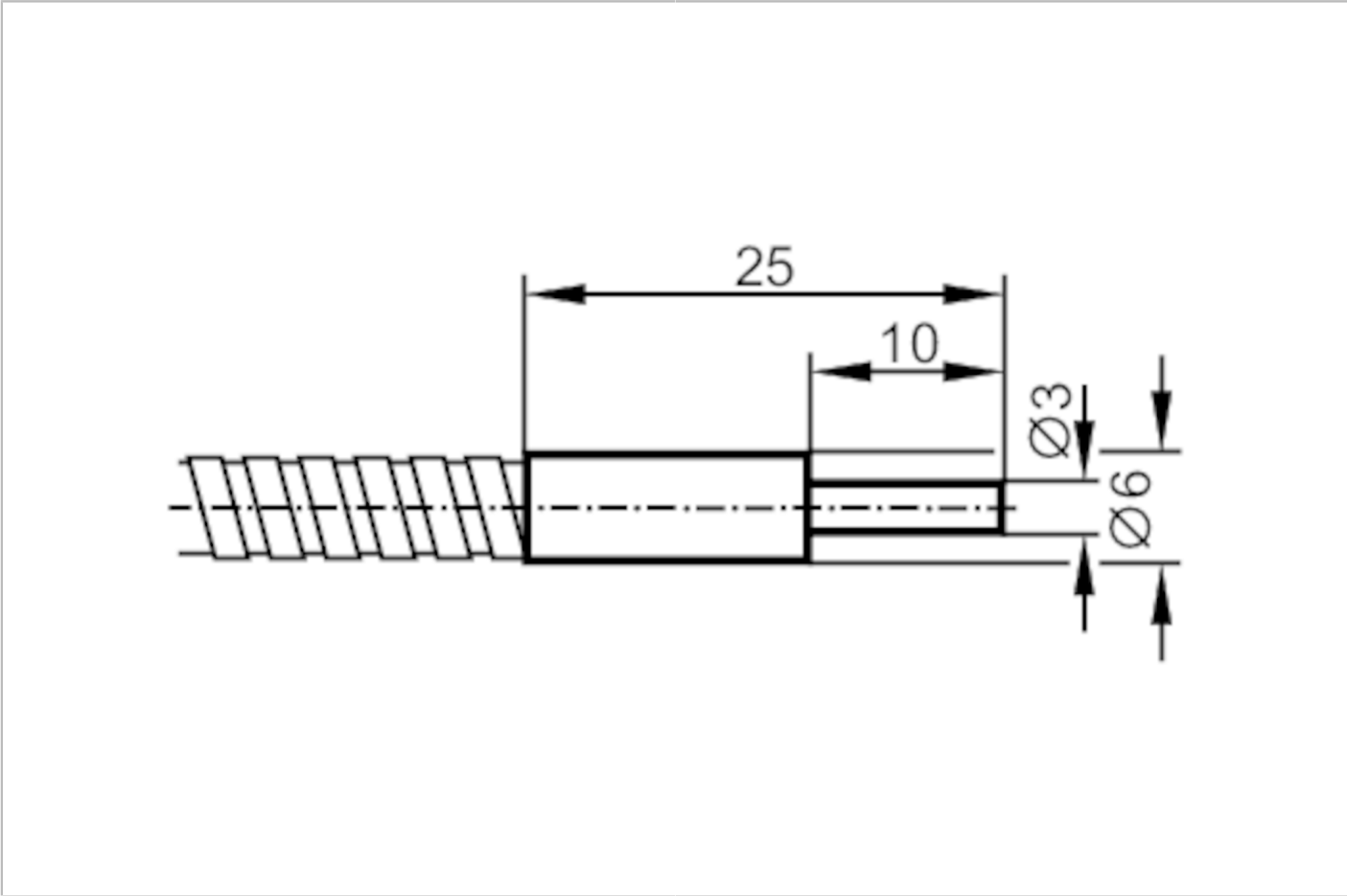

Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschranke
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OKF; OUF
OKF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	96
OUF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	96
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...290
Mechanische Daten		
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfdurchmesser	[mm]	3
Tastkopflänge	[mm]	10
Gesamtlänge	[mm]	2000
Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Werkstoffe		Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas

E20268



Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-A-A-E3/2M

Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück