


Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-A-A-E6/3M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

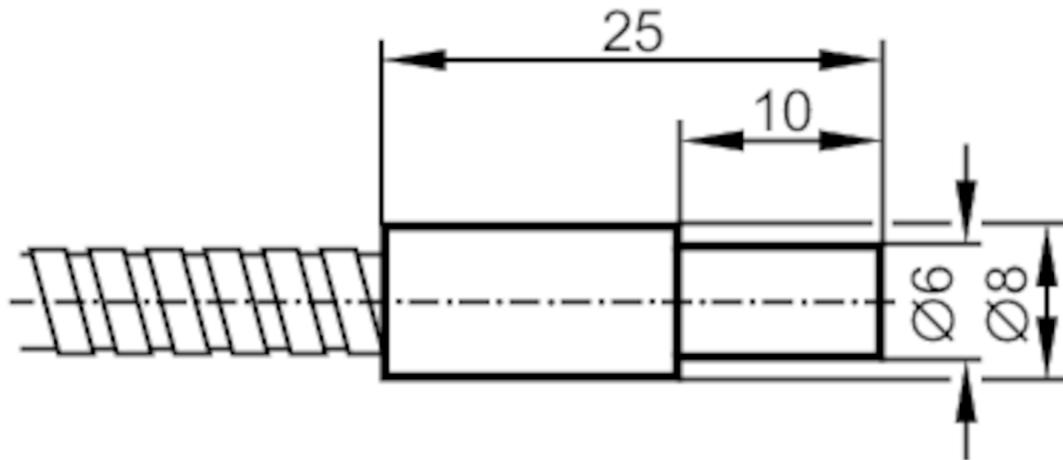

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
------------------	-------------------

Erfassungsbereich

Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OIF
---	-----

OIF

Tastweite Fiberoptik [mm]	27
---------------------------	----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-40...290
--------------------------	-----------

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfdurchmesser [mm]	6
Gesamtlänge [mm]	3000
Minimaler Biegeradius [mm]	30
Werkstoffe	Adapter: PA
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium

E20272



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-A-A-E6/3M

Zubehör	
Lieferumfang	Befestigungsschelle:, E10221
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück