


Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-P-A-E6/1M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

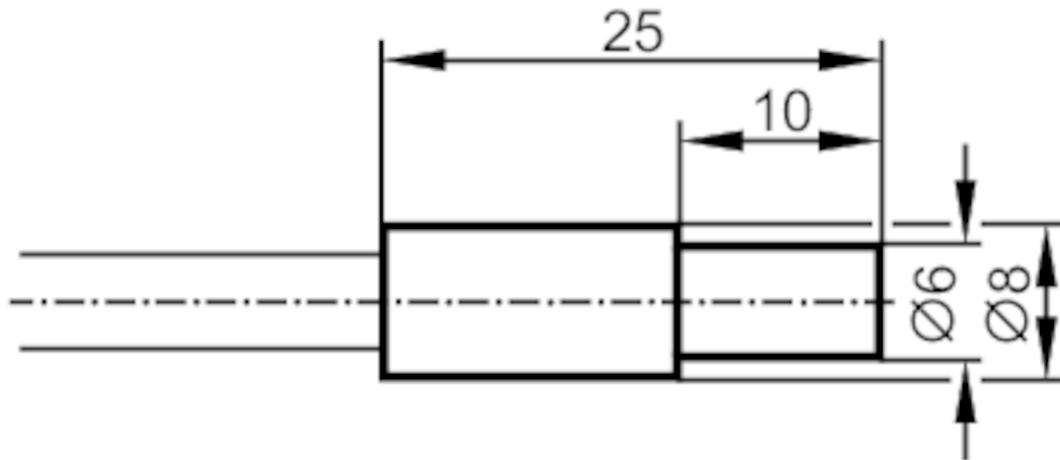

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OIF

OIF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

40

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...80

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf

gerade

Tastkopfdurchmesser

[mm]

6

Gesamtlänge

[mm]

1000

Minimaler Biegeradius

[mm]

30

Werkstoffe

Adapter: PA

Lichtleitfaser-Werkstoff

Glas

Lichtleiterkopf-Werkstoff

Aluminium

Lichtleitermantel-Werkstoff

PVC

E20289



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-P-A-E6/1M

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück