


Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-A-A-E6/2M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20272

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

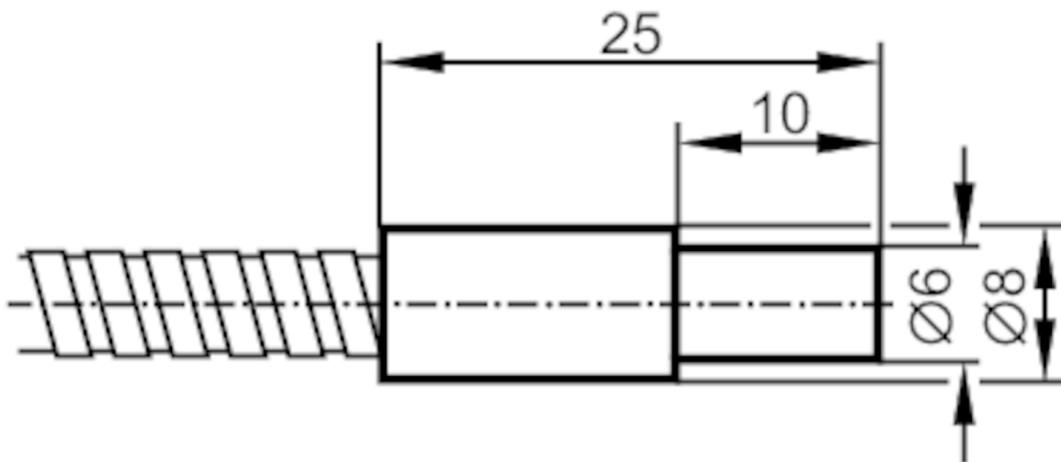

Einsatzbereich

Funktionsprinzip Reflexlichttaster

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ OIF

OIF

Tastweite Fiberoptik [mm] 32

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...290

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf gerade

Tastkopfdurchmesser [mm] 6

Gesamtlänge [mm] 2000

Minimaler Biegeradius [mm] 30

Werkstoffe Adapter: PA

Lichtleitfaser-Werkstoff Glas

Lichtleiterkopf-Werkstoff Aluminium

E20290



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-A-A-E6/2M

Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück