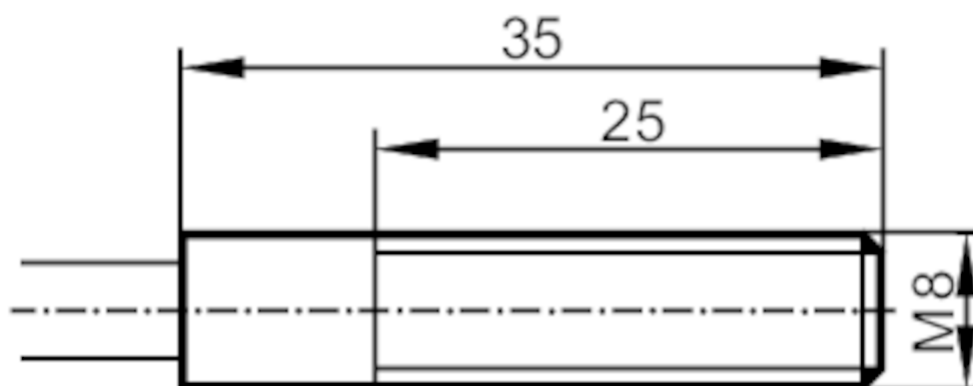


Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20156

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

ErfassungsbereichTastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OIF

OIF

Tastweite Fiberoptik [mm]

70

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-20...80

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf

gerade

Tastkopfgewinde

M8

Gesamtlänge [mm]

600

Minimaler Biegeradius [mm]

30

Werkstoffe

Adapter: PA

Lichtleitfaser-Werkstoff

Glas

Lichtleiterkopf-Werkstoff

1.4305 (Edelstahl / 303)

E20298



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-P-V-M8

Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück