




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-A-A-R6/1M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20223

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

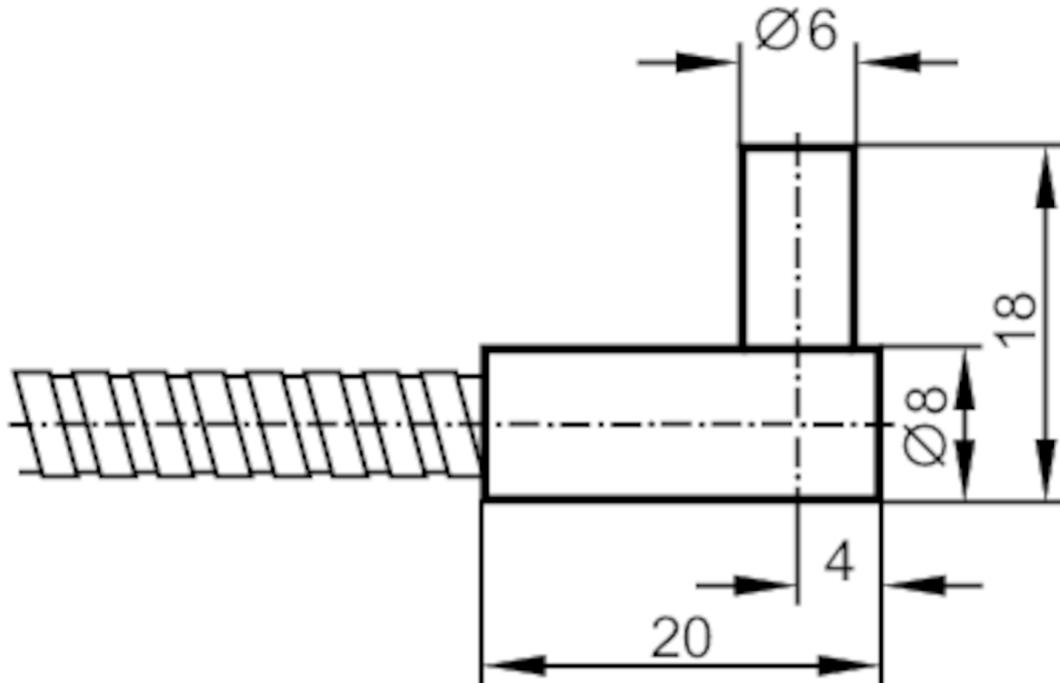

Einsatzbereich

Funktionsprinzip Reflexlichttaster

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ OIF

OIF

Tastweite Fiberoptik [mm] 40

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...290

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf abgewinkelt

Gesamtlänge [mm] 1000

Minimaler Biegeradius [mm] 30

Werkstoffe Adapter: PA

Lichtleitfaser-Werkstoff Glas

Lichtleiterkopf-Werkstoff Aluminium

Lichtleitermantel-Werkstoff Aluminium

E20311



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-A-A-R6/1M

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück