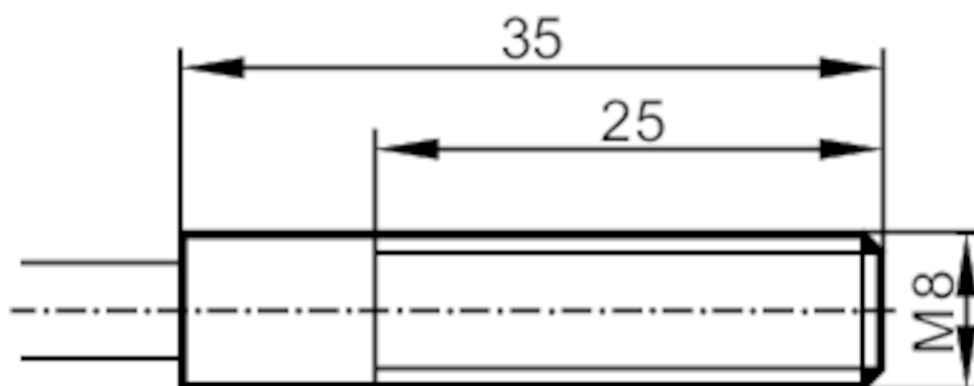


Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20313

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

ErfassungsbereichTastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OIF

OIF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

45

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...80

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf

gerade

Tastkopfgewinde

M8

Gesamtlänge

[mm]

3000

Minimaler Biegeradius

[mm]

30

Werkstoffe

Adapter: PA

Lichtleitfaser-Werkstoff

Glas

Lichtleiterkopf-Werkstoff

Aluminium

E20312



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-P-A-M8/3M

Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück