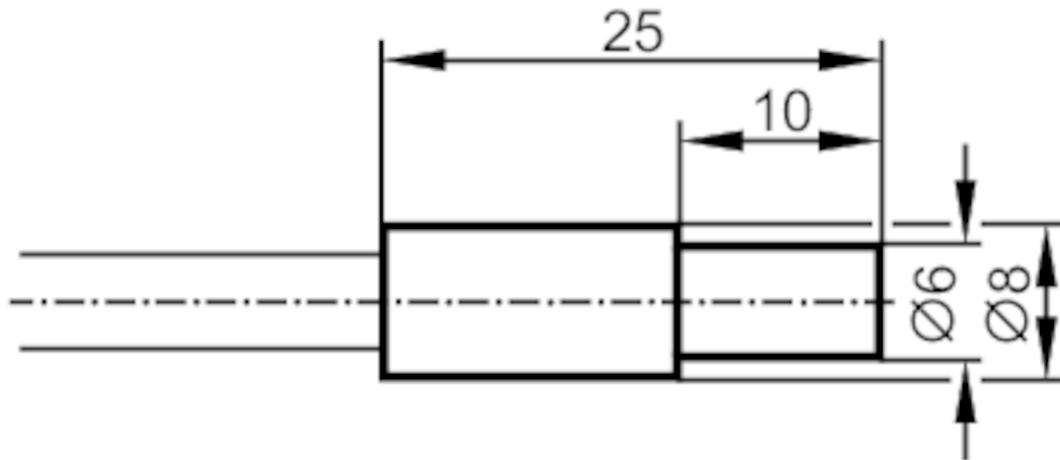


## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-P-A-E6/3M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
------------------	-------------------

**Erfassungsbereich**

Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OIF
---	-----

**OIF**

Tastweite Fiberoptik [mm]	26
---------------------------	----

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
--------------------------	----------

**Mechanische Daten**

Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfdurchmesser [mm]	6
Gesamtlänge [mm]	3000
Minimaler Biegeradius [mm]	30
Werkstoffe	Adapter: PA
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC

# E20317



## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-30-P-A-E6/3M

### Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück