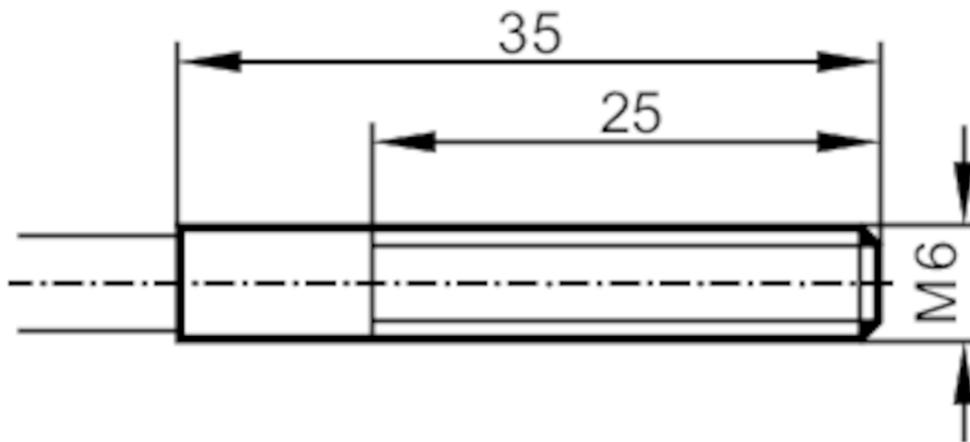


## Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-30-P-A-M6/3m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip	Einweglichtschanke
------------------	--------------------

**Erfassungsbereich**

Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OIF
--	-----

**OIF**

Reichweite Fiberoptik [mm]	192
----------------------------	-----

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
--------------------------	----------

**Mechanische Daten**

Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M6
Tastkopflänge [mm]	35
Gesamtlänge [mm]	3000
Minimaler Biegeradius [mm]	30
Werkstoffe	Adapter: PA
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC

# E20327



## Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-30-P-A-M6/3m

### Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück