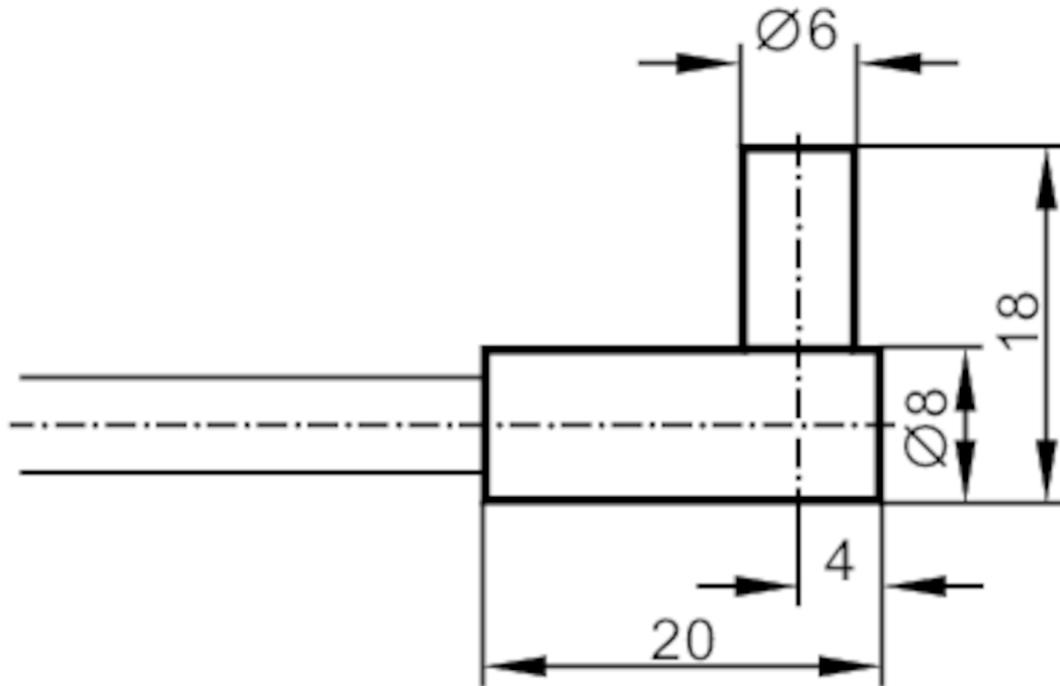


Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-30-P-A-R6/2m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
------------------	---------------------

Erfassungsbereich

Reichweite mit Faseroptikverstärker Typ	OIF
--	-----

OIF

Reichweite Faseroptik [mm]	240
----------------------------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
--------------------------	----------

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf	abgewinkelt
Gesamtlänge [mm]	2000
Minimaler Biegeradius [mm]	30
Werkstoffe	Adapter: PA
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------