




Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-30-P-A-R3/3m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

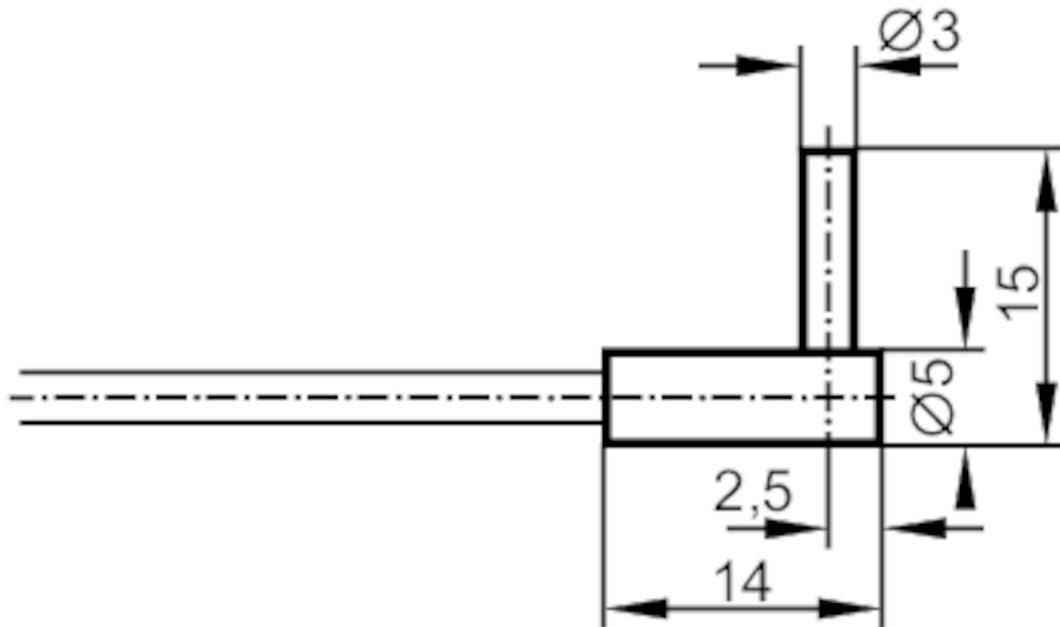

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
------------------	---------------------

Erfassungsbereich

Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OIF
--------------------------------------------	-----

OIF

Reichweite Fiberoptik [mm]	64
----------------------------	----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
--------------------------	----------

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf	abgewinkelt
Gesamtlänge [mm]	3000
Minimaler Biegeradius [mm]	30
Werkstoffe	Adapter: PA
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------