




Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-30-P-A-E3/3M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

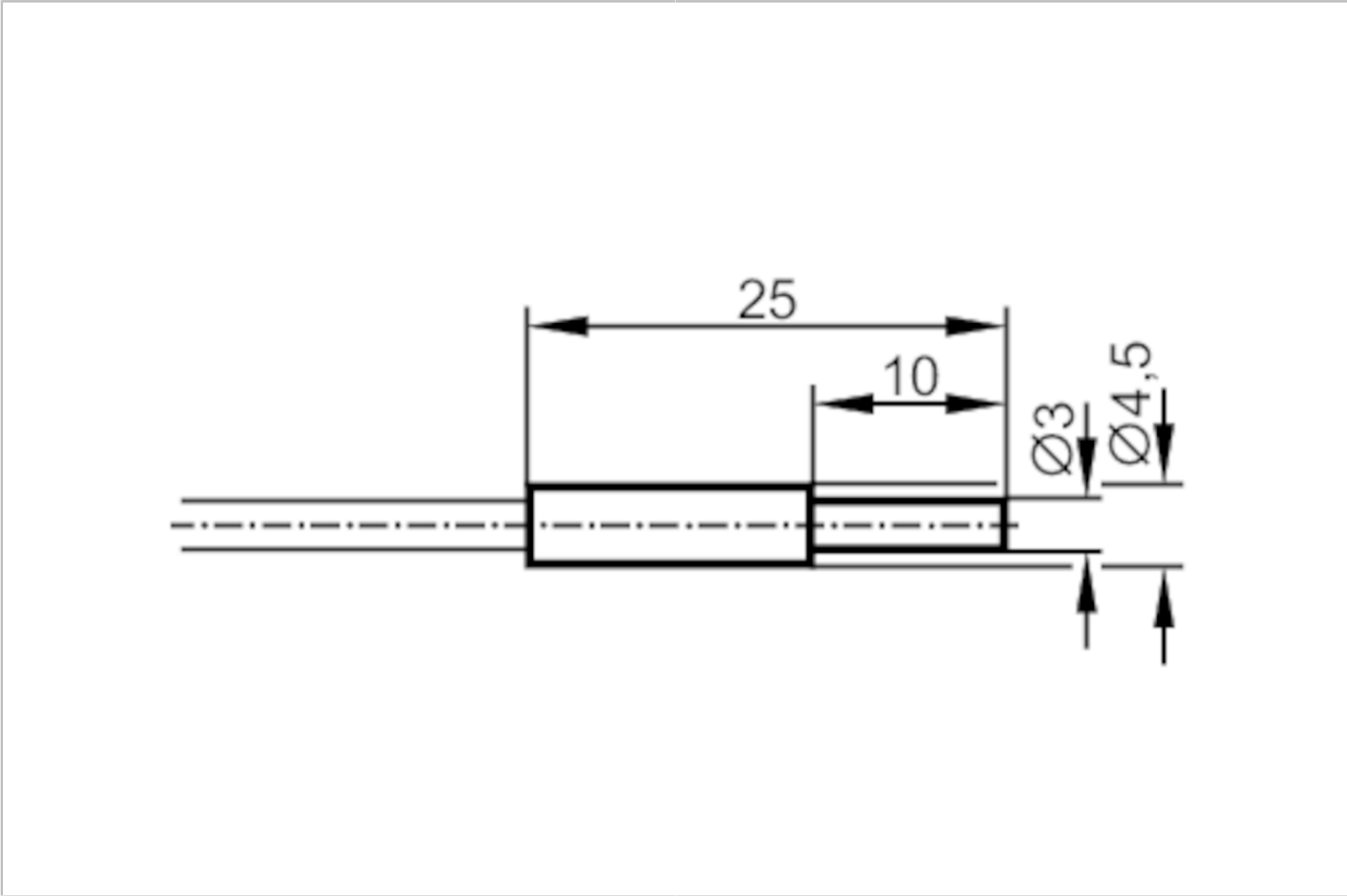

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Einweglichtschanke
Erfassungsbereich	
Reichweite mit Faseroptikverstärker Typ	OIF
OIF	
Reichweite Faseroptik [mm]	64
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
Mechanische Daten	
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfdurchmesser [mm]	3
Gesamtlänge [mm]	3000
Minimaler Biegeradius [mm]	30
Werkstoffe	Adapter: PA
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC

E20337



Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-30-P-A-E3/3M

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück