


Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-R4/2,5M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

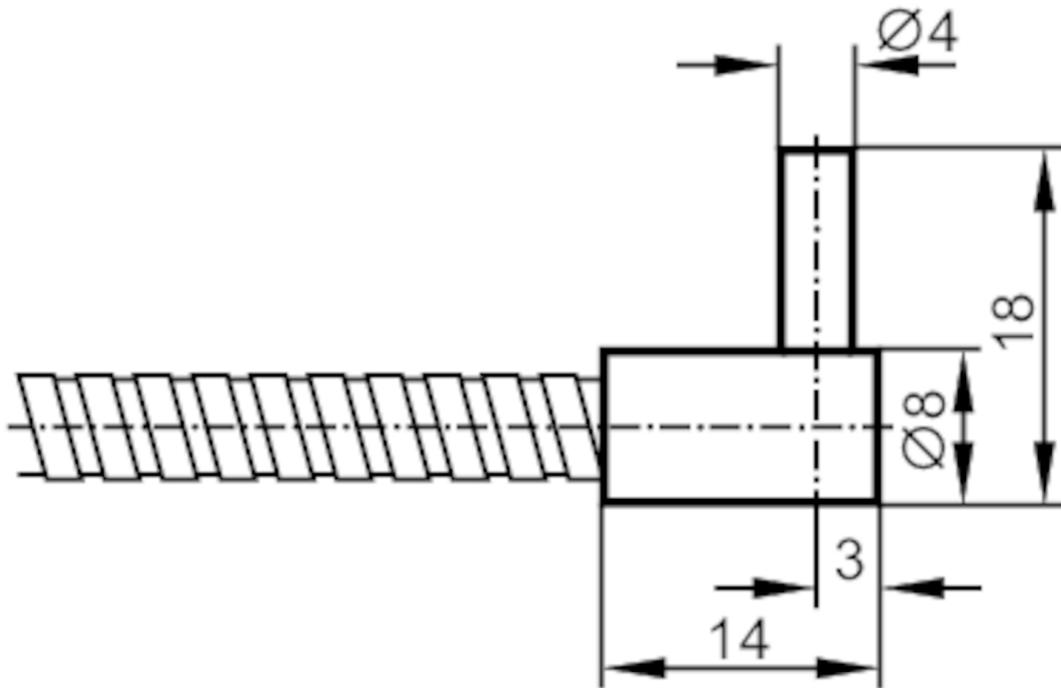

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Faseroptikverstärker Typ

OKF; OUF

OKF

Tastweite Faseroptik

[mm]

28

OUF

Tastweite Faseroptik

[mm]

28

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...290

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf

abgewinkelt

Tastkopfdurchmesser

[mm]

4

Tastkopflänge

[mm]

10

Gesamtlänge

[mm]

2500

Minimaler Biegeradius

[mm]

20

Werkstoffe

Adapter: ABS

Lichtleitfaser-Werkstoff

Glas

E20355



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-R4/2,5M

Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück