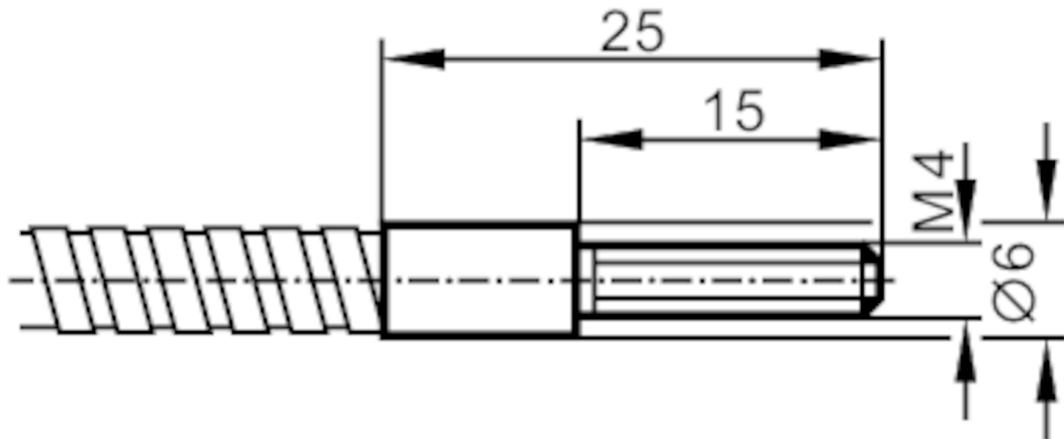


Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-A-A-M4/2M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
------------------	---------------------

Erfassungsbereich

Reichweite mit Faseroptikverstärker Typ	OKF; OUF
--------------------------------------------	----------

OKF

Reichweite Faseroptik	[mm]	96
-----------------------	------	----

OUF

Reichweite Faseroptik	[mm]	96
-----------------------	------	----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...290
---------------------	------	-----------

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf	gerade
---------------------	--------

Tastkopfgewinde	M4
-----------------	----

Tastkopflänge	[mm]	15
---------------	------	----

Gesamtlänge	[mm]	2000
-------------	------	------

Minimaler Biegeradius	[mm]	20
-----------------------	------	----

Werkstoffe	Adapter: ABS
------------	--------------

Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
--------------------------	------

E20362



Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-00-A-A-M4/2M

Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück