

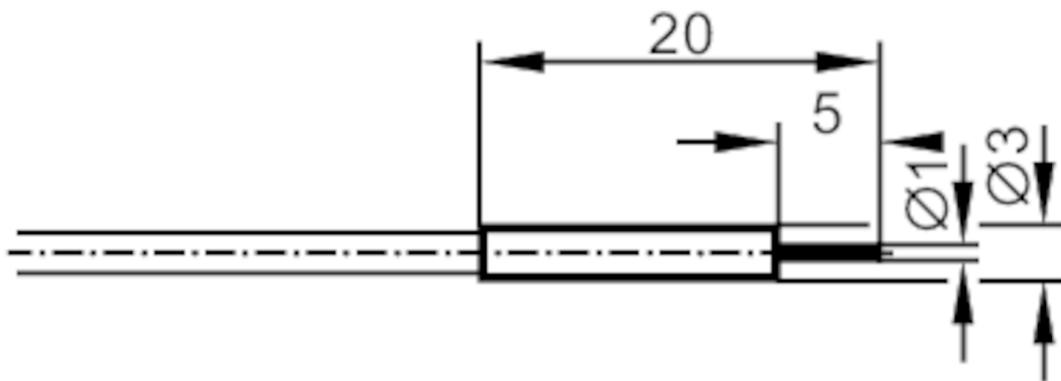
Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-V-E1/0,4M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20077

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip Reflexlichttaster

ErfassungsbereichTastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ OKF; OUF

OKF

Tastweite Fiberoptik [mm] 8

OUF

Tastweite Fiberoptik [mm] 8

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -20...80

Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf gerade

Tastkopfdurchmesser [mm] 1

Tastkopflänge [mm] 5

Gesamtlänge [mm] 400

E20373



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-V-E1/0,4M

Minimaler Biegeradius	[mm]	10
Werkstoffe		Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff		PVC
Zubehör		
Lieferumfang		Befestigungsschelle:, E20107
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück