


## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-R4/0,3M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20455

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

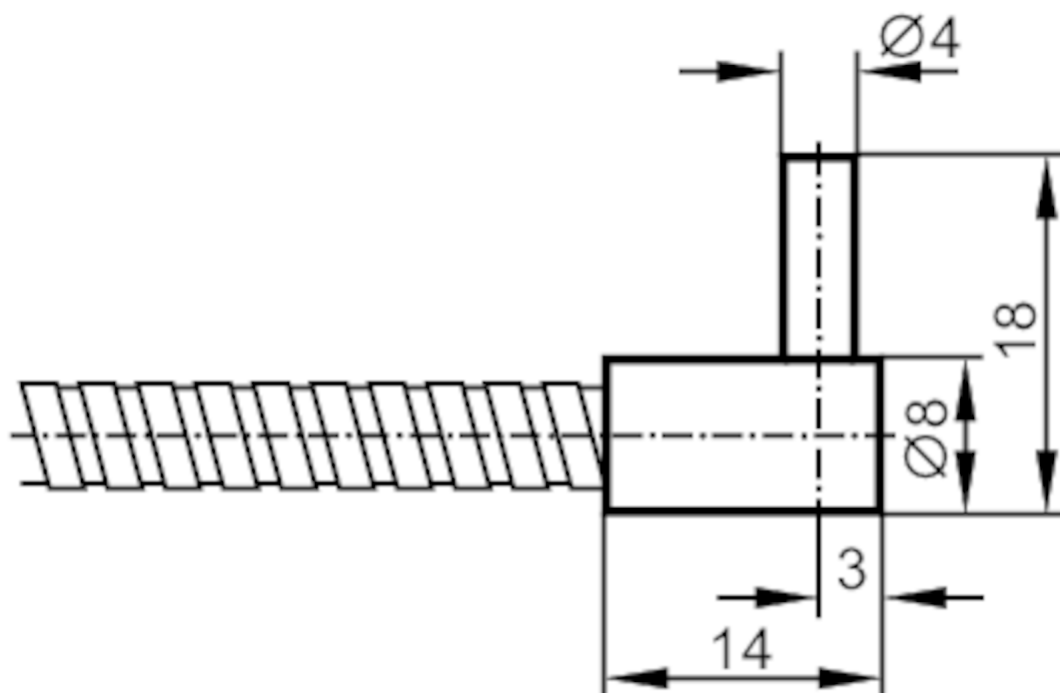

## Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

## Erfassungsbereich

Tastweite mit  
Fiberoptikverstärker Typ

OKF; OUF

## OKF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

40

## OUF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

40

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...290

## Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf

abgewinkelt

Tastkopfdurchmesser

[mm]

4

Tastkopflänge

[mm]

10

Gesamtlänge

[mm]

300

# E20377



## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-R4/0,3M

|                             |      |              |
|-----------------------------|------|--------------|
| Minimaler Biegeradius       | [mm] | 20           |
| Werkstoffe                  |      | Adapter: ABS |
| Lichtleitfaser-Werkstoff    |      | Glas         |
| Lichtleiterkopf-Werkstoff   |      | Aluminium    |
| Lichtleitermantel-Werkstoff |      | Aluminium    |
| <b>Bemerkungen</b>          |      |              |
| Verpackungseinheit          |      | 1 Stück      |