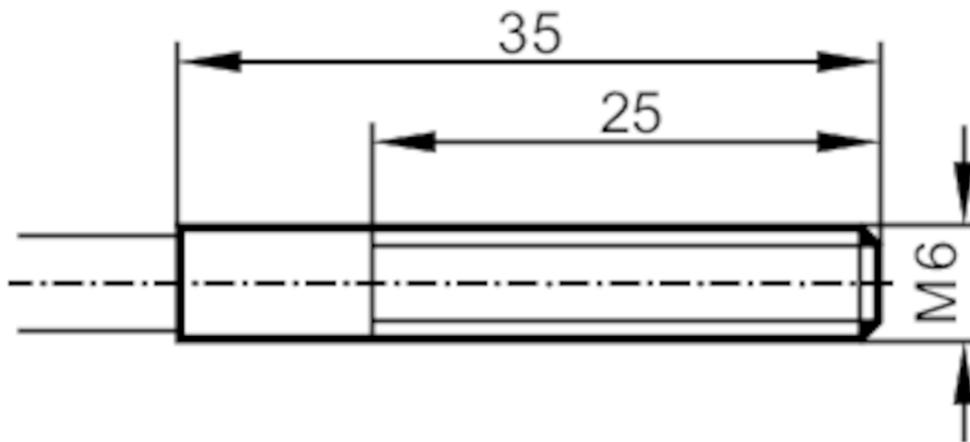


## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-N-V-M6/S

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

**Einsatzbereich**

Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
------------------	-------------------

**Erfassungsbereich**

Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF
---	----------

**OKF**

Tastweite Fiberoptik	[mm]	40
----------------------	------	----

**OUF**

Tastweite Fiberoptik	[mm]	40
----------------------	------	----

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur	[°C]	-20...140
---------------------	------	-----------

**Mechanische Daten**

Ausführung Tastkopf	gerade
---------------------	--------

Tastkopfgewinde	M6
-----------------	----

Tastkopflänge	[mm]	35
---------------	------	----

Gesamtlänge	[mm]	600
-------------	------	-----

Minimaler Biegeradius	[mm]	20
-----------------------	------	----

Werkstoffe	Adapter: ABS
------------	--------------

Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
--------------------------	------

# E20380



## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-N-V-M6/S

Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	FKM
<b>Bemerkungen</b>	
Verpackungseinheit	1 Stück