


## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-18-A-A-R5

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

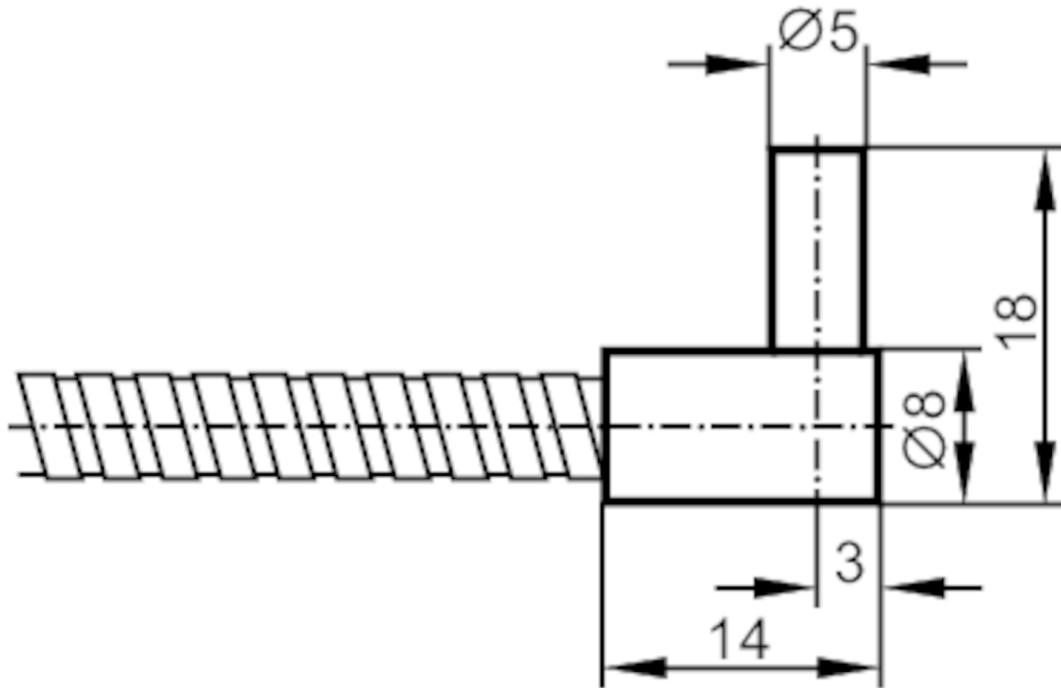

## Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

## Erfassungsbereich

Tastweite mit  
Fiberoptikverstärker Typ

OGF

OGF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

12

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...290

## Mechanische Daten

Gewicht

[g]

0,061

Ausführung Tastkopf

abgewinkelt

Tastkopfdurchmesser

[mm]

5

Tastkopflänge

[mm]

10

Gesamtlänge

[mm]

600

Minimaler Biegeradius

[mm]

20; (bei fester Verlegung)

Faseranordnung



Werkstoffe

Adapter: PPE

Lichtleitfaser-Werkstoff

Glas

# E20386



## Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-18-A-A-R5

Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
<b>Zubehör</b>	
Lieferumfang	Befestigungsschelle:, E10221
<b>Bemerkungen</b>	
Verpackungseinheit	1 Stück