


Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-18-P-A-M4

Auslaufartikel

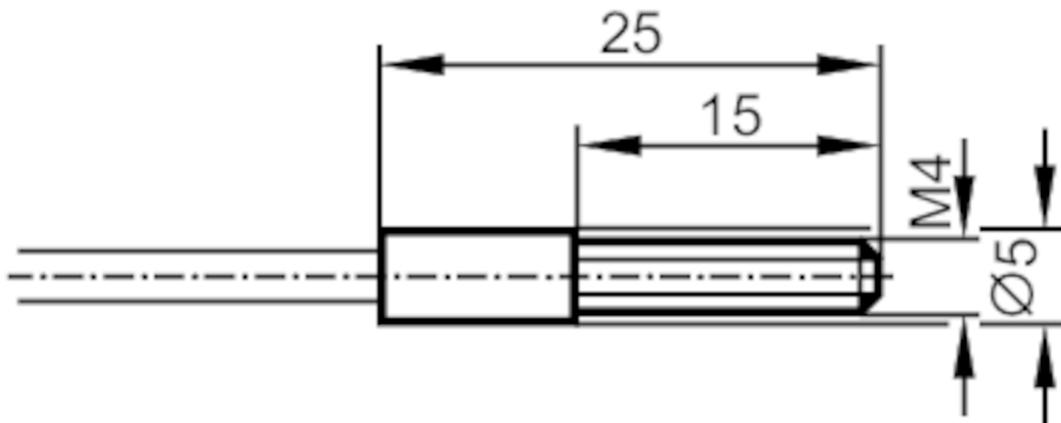

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Einweglichtschanke

Applikation

Für den Einsatz in industriellen Anwendungen

Erfassungsbereich

Reichweite mit
Faseroptikverstärker Typ

OGF

OGF

Reichweite Faseroptik

[mm]

80

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...80

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

50

Ausführung Tastkopf

gerade

Tastkopfgewinde

M4

Tastkopflänge

[mm]

15

Gesamtlänge

[mm]

600

Minimaler Biegeradius

[mm]

20

Faseranordnung



Werkstoffe

Adapter: PPE

E20387



Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-18-P-A-M4

Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmutter: 4 x M4 Zahnscheiben: 4
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück