




## Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-30-P-A-R6/0,8m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20329

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

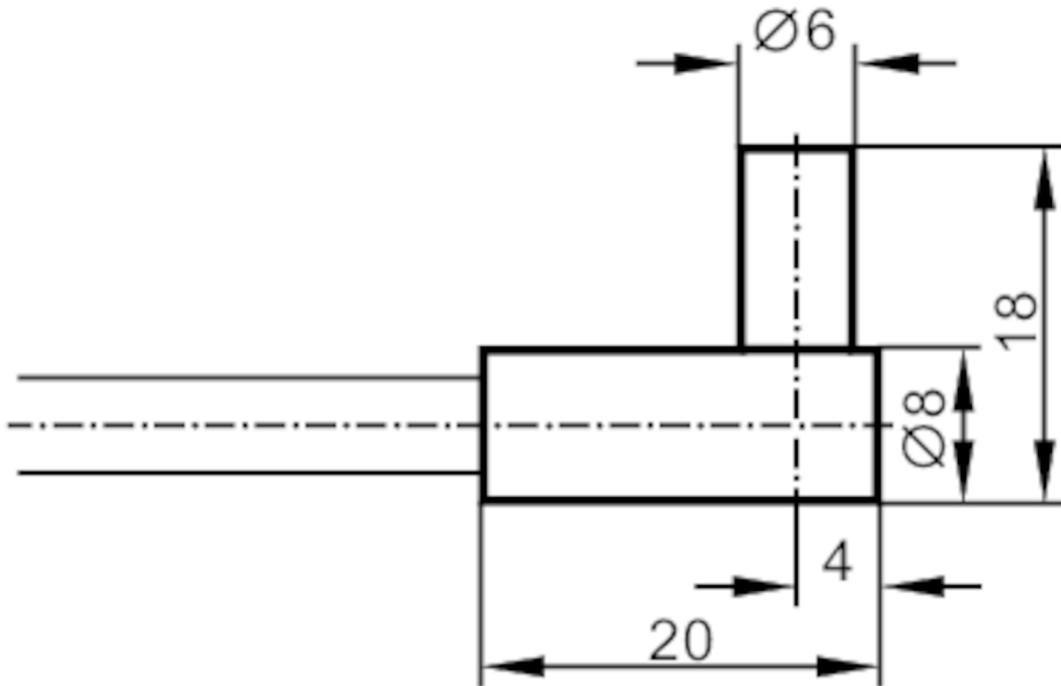

### Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Einweglichtschranke

### Erfassungsbereich

Reichweite mit  
Fiberoptikverstärker Typ

OIF

OIF

Reichweite Fiberoptik [mm]

300

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-20...80

### Mechanische Daten

Ausführung Tastkopf

abgewinkelt

Gesamtlänge [mm]

800

Minimaler Biegeradius [mm]

30

Werkstoffe

Adapter: PA

Lichtleitfaser-Werkstoff

Glas

Lichtleiterkopf-Werkstoff

Aluminium

Lichtleitermantel-Werkstoff

PVC

# E20396



## Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-30-P-A-R6/0,8m

### Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück