




Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-00-A-A-E3/0.8M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

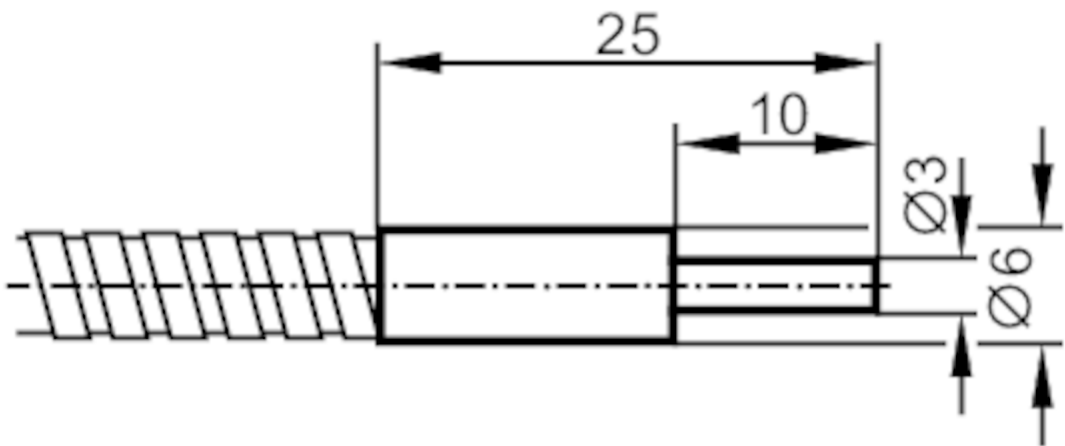

Einsatzbereich		
Funktionsprinzip	Einweglichtschränke	
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OIF	
OIF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	100
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...290
Mechanische Daten		
Ausführung Tastkopf	gerade	
Tastkopfdurchmesser	[mm]	3
Gesamtlänge	[mm]	800
Minimaler Biegeradius	[mm]	30
Werkstoffe	Adapter: PA	
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas	
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium	
Lichtletermantel-Werkstoff	Aluminium	

E20399



Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-00-A-A-E3/0.8M

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück