




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-M-V-M6/2M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E21038
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

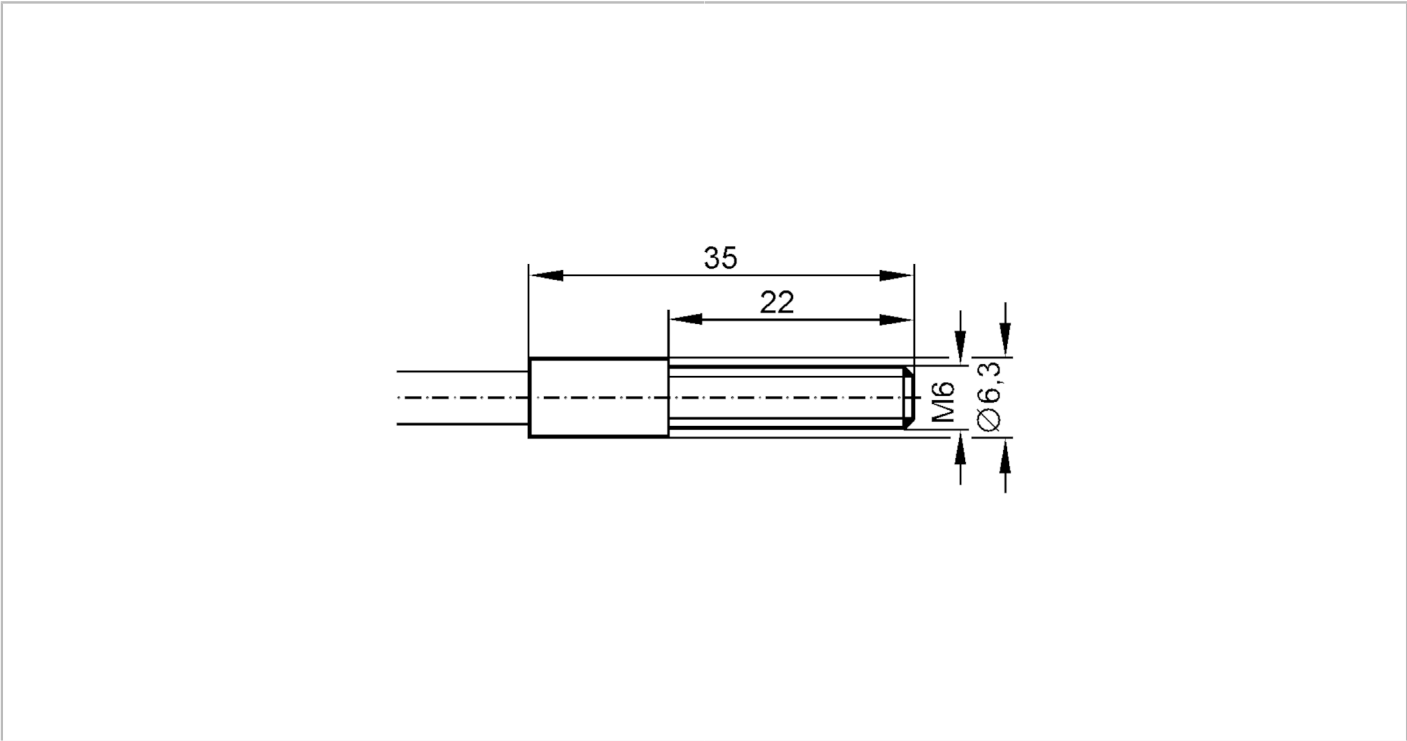

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Faseroptikverstärker Typ	OB5030
OB50	
Tastweite Faseroptik [mm]	40
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...150
Mechanische Daten	
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M6
Gesamtlänge [mm]	600
Minimaler Biegeradius [mm]	20
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	Metallsilikon
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück