




Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-11-M-V-R3/3M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

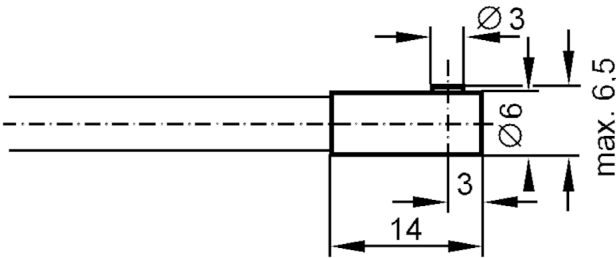

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
Erfassungsbereich	
Reichweite mit Faseroptikverstärker Typ	OBF
OBF	
Reichweite Faseroptik [mm]	70
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...150
Mechanische Daten	
Ausführung Tastkopf	abgewinkelt
Gesamtlänge [mm]	3000
Minimaler Biegeradius [mm]	20
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	Metallsilikon
Zubehör	
Lieferumfang	E20103
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück