




## Adapter für Lichtwellenleiter

ADAPTER FOR FIBER OPTICS

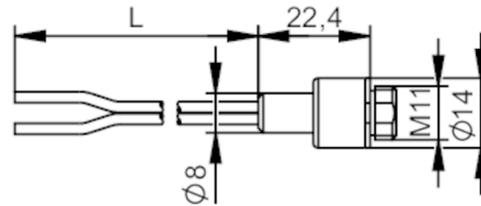

Einsatzbereich	
Ausführung	für Faseroptiken M11
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	[°C] -25...60
Mechanische Daten	
Gewicht	[g] 30,9
Gesamtlänge	[mm] 450; (konfektionierbar)
Minimaler Biegeradius	[mm] 30
Faseranordnung	⊙
Kerndurchmesser	[mm] 1,0
Außendurchmesser	[mm] 2,2
Werkstoffe	Adapter: ABS; PPE; POM
Lichtleitfaser-Werkstoff	PMMA
Lichtleitermantel-Werkstoff	PE
Zubehör	
Zubehör optional	Schneidwerkzeug für Faseroptiken, E20600
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück