




## Steckernetzteil

POWER SUPPLY 24V IP40/IP67

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E80120

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

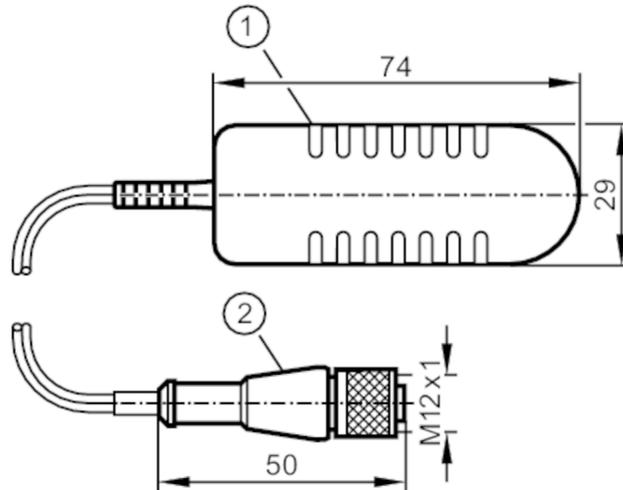

- 1 Netzteil  
2 M12-Steckverbindung



## Elektrische Daten

Nennfrequenz AC	[Hz]	50...60
Eingangsspannungsbereich AC	[V]	100...240
Ausgangsspannung DC	[V]	24
Eingangsstrom (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz)	[A]	0,2

## Ausgänge

Ausgangsstrom gesamt	[A]	0,33
----------------------	-----	------

## Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP 40; (M12-Steckverbindung: IP 67)
-----------	-------------------------------------

## Mechanische Daten

Gewicht	[g]	135
Werkstoffe		PPE

## Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

## Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m; 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

Steckverbindung: 1 x M12