


Wassersackrohr

SIPHON TUBE G1/2

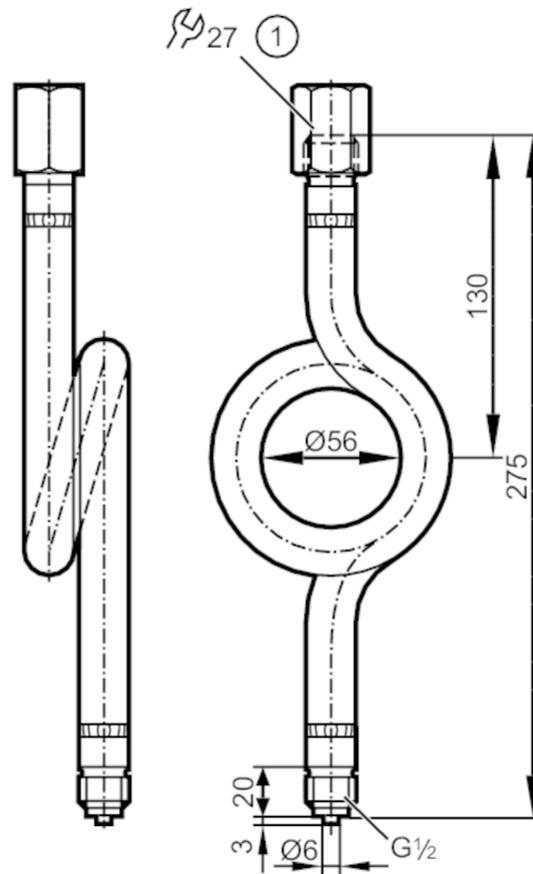

1 Spannmuffe nach DIN 16283

Einsatzbereich

Applikation	für den industriellen Einsatz
Medien	Flüssige und gasförmige Medien

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	758,2
Werkstoffe		1.0345 (Stahl)
Sensorikanschluss		G 1/2
Prozessanschluss		G 1/2

Zubehör

Lieferumfang	Dichtungen: 2, PTFE
--------------	---------------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

E30141



Wassersackrohr

SIPHON TUBE G1/2


Weitere Daten

Medium: Wasser, Umgebungstemperatur: 25 °C

Mediumtemperatur vor Wassersackrohr °C	Mediumtemperatur hinter Wassersackrohr °C
85	35
150	50

Diagramme und Kurven

Betriebsdruck

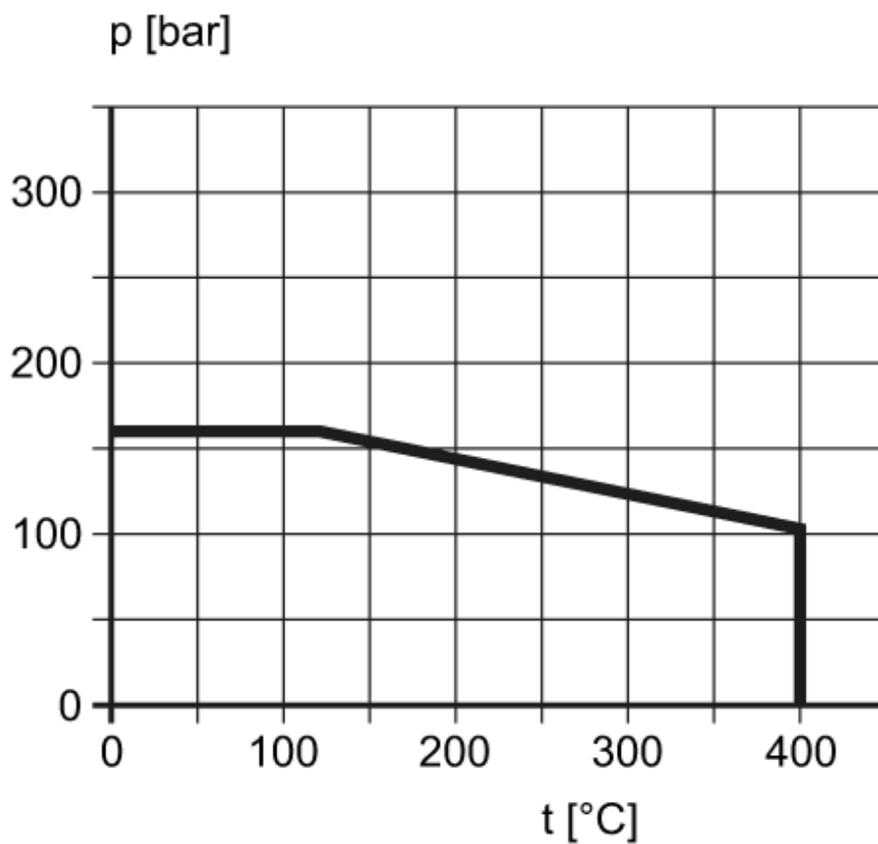

p Betriebsdruck

t Betriebstemperatur vor dem Wassersackrohr