


Schleifschutz für die Montage von Aseptoflex Vario Einschweißadaptern

SEALING EDGE GRINDING PROTECTION

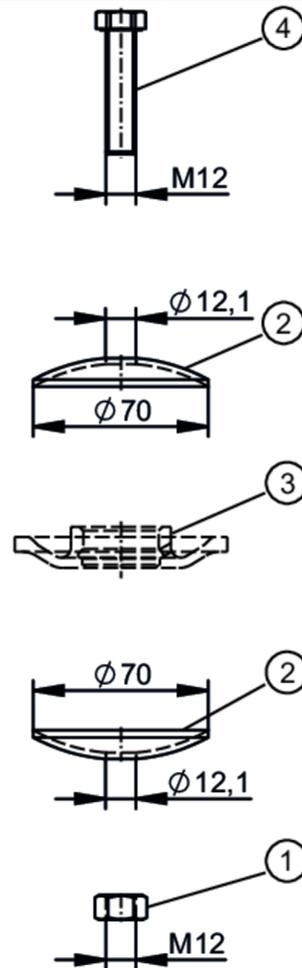

- 1 Sechskantmuttern DIN 934-M12
- 2 Halbschale Ø 70mm
- 3 Einschweißadapter nicht im Lieferumfang enthalten
- 4 Sechskantschraube ISO 4017-M12x50

Einsatzbereich	
Ausführung	Schleifschutz für die Dichtkante von Aseptoflex Vario Einschweißadaptern, E30529, E30531
Applikation	Schleifen von eingeschweißten Adaptern
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	816,7
Werkstoffe	VA; 1.4301 (Edelstahl / 304)
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	3 Stück