


Prozessadapter Tri-Clamp

ADAPT G1/2 - 3A/DN38

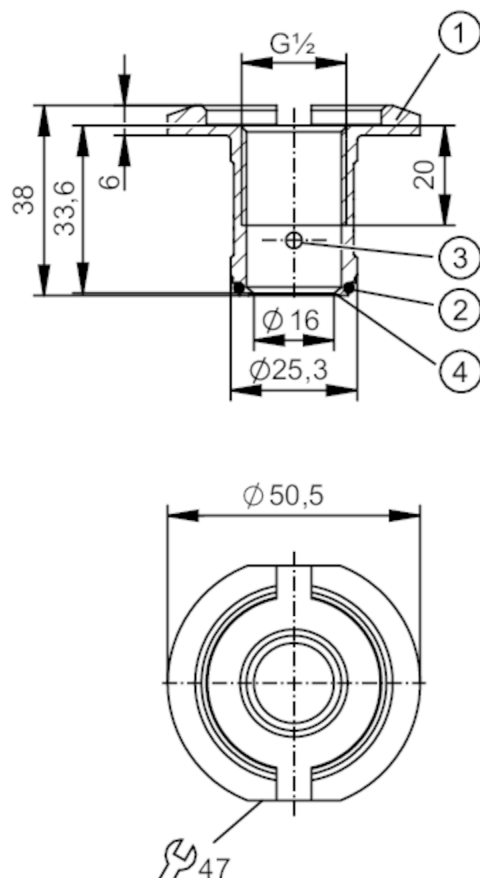

- 1 Adapter
- 2 Dichtring
- 3 Leckagebohrung
- 4 Dichtkante



EC 1935/2004 FDA

Einsatzbereich

Druckfestigkeit	[bar]	25
-----------------	-------	----

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	142,5
Werkstoffe		1.4404 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss		G 1/2 Dichtkonus
Prozessanschluss		Clamp DN38 (1,5")
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen		< 0,8 / 8
Abdichtung		Metall auf PEEK
Hygieneklasse nach DIN 11866		H3

E33405



Prozessadapter Tri-Clamp

ADAPT G1/2 - 3A/DN38

Zubehör

Lieferumfang

O-Ring: 1, EPDM

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück