


Prozessadapter Milchrohrverschraubung

ADAPT IFM-DIN11851 DN32/1.25"

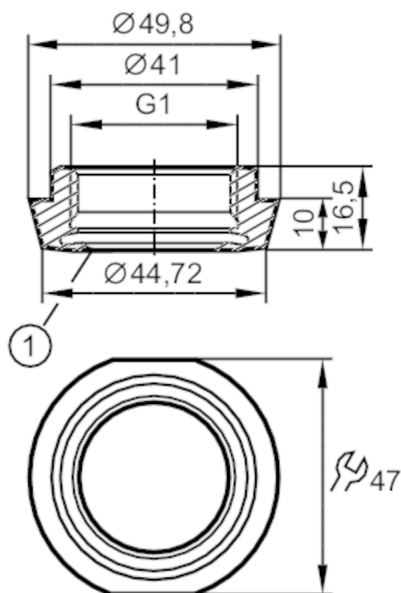

1 Dichtkante

EC 1935/2004 FCM 

Einsatzbereich

Druckfestigkeit	[bar]	40
-----------------	-------	----

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	136
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4435 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4	
Sensorikanschluss	G 1 Innengewinde Aseptoflex Vario	
Prozessanschluss	Milchrohrverschraubung DN32 (1,25") DIN 11851	
Abdichtung	Metall auf Metall	
Hygieneklasse nach DIN 11866	H4	

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------