




Prozessadapter Milchrohrverschraubung

ADAPT IFM-DIN11851 DN40/1.5"

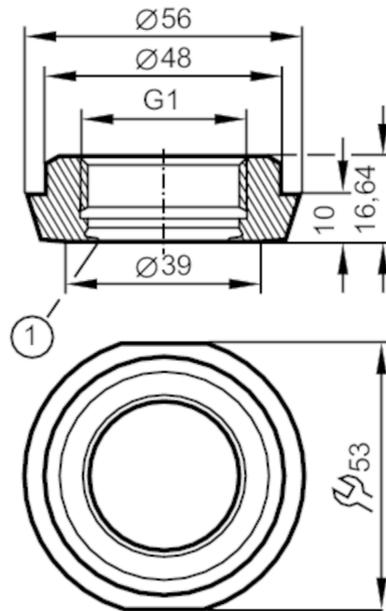

1 Dichtkante

EC 1935/2004 FCM FDA

Einsatzbereich

Druckfestigkeit [bar] 40

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht [g]	199
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4435 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4
Sensorikanschluss	G 1 Innengewinde Aseptoflex Vario
Prozessanschluss	Milchrohrverschraubung DN40 (1,5") DIN 11851
Abdichtung	Metall auf Metall
Hygieneklasse nach DIN 11866	H4

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück